



KTAF-BK T字ノブ

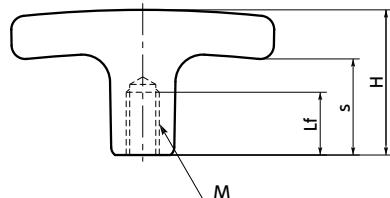

● アルミニウム製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。

● 材質・仕上げ

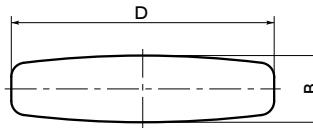

| | KTAF-BK |
|----|-------------------------|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |

単位:mm

| 品番① | D | M(並目) ねじの呼び | ピッチ | Lf min. | H | s | B | 質量(g) |
|----------------|----|----------------|------|---------|----|----|----|-------|
| KTAF-55-M6-BK | 55 | M6 | 1 | 12 | 33 | 22 | 14 | 29 |
| KTAF-55-M8-BK | 55 | M8 | 1.25 | 12 | 33 | 22 | 14 | 22 |
| KTAF-67-M8-BK | 67 | M8 | 1.25 | 16 | 37 | 25 | 16 | 45 |
| KTAF-80-M8-BK | 80 | M8 | 1.25 | 16 | 41 | 26 | 20 | 80 |
| KTAF-80-M10-BK | 80 | M10 | 1.5 | 16 | 41 | 26 | 20 | 71 |

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KTAF-55-R6-BK

①

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじ組み合わせ
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金