

KTF-PF
KTFS-PF

KTR-PF

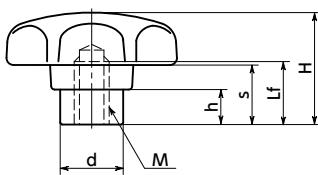

● 材質・仕上げ

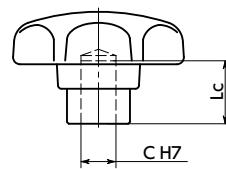

	KTF-PF / KTR-PF	KTFS-PF
ノブ	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	スティール 三価クロメート処理	SUS303相当



- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 7角形は人間の手になじむ理想的な形です。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。

- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部の材質
KTF-PF	めねじ	スティール製
KTFS-PF	めねじ	ステンレス製
KTR-PF	リーマ穴	スティール製

KTF-PF KTFS-PF めねじ

単位:mm

品番① スタイル製	品番① ステンレス製	D	M(並目)		Lf min.	H	s	h	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ						
KTF-32-M6-PF	KTFS-32-M6-PF	32	M6	1	12	21	10	8.5	12	18
KTF-40-M6-PF		40	M6	1	14	26	13	10	14	32
KTF-40-M8-PF	KTFS-40-M8-PF	40	M8	1.25	14	26	13	10	14	30
KTF-50-M8-PF		50	M8	1.25	18	34	17	10	18	67
KTF-50-M10-PF	KTFS-50-M10-PF	50	M10	1.5	18	34	17	10	18	63
KTF-63-M10-PF		63	M10	1.5	22	42	21	14	20	112
KTF-63-M12-PF	KTFS-63-M12-PF	63	M12	1.75	22	42	21	14	20	102
KTF-80-M12-PF		80	M12	1.75	30	52	25	15	25	197
KTF-80-M16-PF	KTFS-80-M16-PF	80	M16	2	30	52	25	15	25	186

KTR-PF リーマ穴

単位:mm

品番① スタイル製	D	C	Lc min.	H	s	h	d	質量(g)
KTR-32-R6-PF	32	6	12	21	10	8.5	12	18
KTR-40-R6-PF	40	6	14	26	13	10	14	33
KTR-40-R8-PF	40	8	14	26	13	10	14	29
KTR-50-R8-PF	50	8	18	34	17	10	18	66
KTR-50-R10-PF	50	10	18	34	17	10	18	61
KTR-63-R10-PF	63	10	22	42	21	14	20	105
KTR-63-R12-PF	63	12	22	42	21	14	20	99
KTR-80-R16-PF	80	16	30	52	25	15	25	178

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KTF-32-M6-PF

①

 クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

 ねじ組み合わせ
めねじのみ対応可・別料金

 ねじカット
対応不可

 ゆるみ止め
対応不可

 レーザ刻印
対応可・別料金