
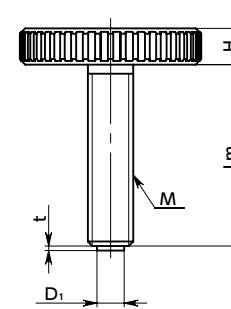


# KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき

SUS ステンレス

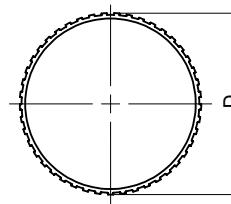

- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつける前に締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。

商品記号	本体材質	パッド材質
KUPM-PL	スチール製	プラスチック
KUPM-BR	スチール製	黄銅
KUPMS-PL	ステンレス製	プラスチック
KUPMS-BR	ステンレス製	黄銅



## ● 材質・仕上げ

	KUPM-PL	KUPM-BR	KUPMS-PL	KUPMS-BR
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
パッド	ポリアセタール	黄銅	ポリアセタール	黄銅

RoHS

## 寸法

KUPM-PL KUPMS-PL プラスチックパッド  
KUPM-BR KUPMS-BR 黄銅パッド

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		H	D1	t	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
KUPM-20-M5-PL	KUPMS-20-M5-PL	20	M5	0.8	4	3	1	11 - 12
KUPM-24-M6-PL	KUPMS-24-M6-PL	24	M6	1	5	3.5	1.3	18 - 21
KUPM-30-M8-PL	KUPMS-30-M8-PL	30	M8	1.25	6	5	1.6	37 - 42
KUPM-20-M5-BR	KUPMS-20-M5-BR	20	M5	0.8	4	3	0.5	11 - 12
KUPM-24-M6-BR	KUPMS-24-M6-BR	24	M6	1	5	4	1	19 - 22
KUPM-30-M8-BR	KUPMS-30-M8-BR	30	M8	1.25	6	6	1.5	38 - 43

単位:mm

## ねじ長さ

KUPM-PL プラスチックパッド・スチール製 KUPMS-PL プラスチックパッド・ステンレス製  
KUPM-BR 黄銅パッド・スチール製 KUPMS-BR 黄銅パッド・ステンレス製

品番	Lm(mm)						
	12	16	20	25	30	40	
KUPM-20-M5-PL	●	●	●	●			
KUPM-24-M6-PL	●	●	●	●	●		
KUPM-30-M8-PL		●	●	●	●	●	●
KUPM-20-M5-BR	●	●	●	●			
KUPM-24-M6-BR	●	●	●	●	●		
KUPM-30-M8-BR	●	●	●	●	●	●	●
KUPMS-20-M5-PL	●	●	●	●			
KUPMS-24-M6-PL	●	●	●	●	●		
KUPMS-30-M8-PL	●	●	●	●	●		
KUPMS-20-M5-BR	●	●	●	●			
KUPMS-24-M6-BR	●	●	●	●	●		
KUPMS-30-M8-BR	●	●	●	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KUPMS-24-M6-12-PL

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
ねじ組み合わせ → P.xxxx  
ねじカット → P.xxxx  
ゆるみ止め → P.xxxx  
レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

1

2

3

4

1