


**FCFSS-G** レベリングアジャスター(ねじ)

SUS ステンレス

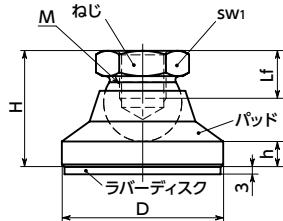

## ● 材質・仕上げ

**FCFSS-G**

ねじ	SUS303
パッド	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ラバーディスク	NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70

- プラスティックパッドのレベリングアジャスター。

- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

- ラバーディスクつき。

- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

単位:mm

品番①	D	M(並目)		Lf min.	H	h	SW1	静的許容荷重*1 (N)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
<b>FCFSS-25-M6-G</b>	25	M6	1	9	18.5	4	12	1000	15
<b>FCFSS-25-M8-G</b>	25	M8	1.25	9	18.5	4	12	1000	21
<b>FCFSS-32-M8-G</b>	32	M8	1.25	9	22.5	5	12	2000	20
<b>FCFSS-32-M10-G</b>	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15	2000	27
<b>FCFSS-40-M10-G</b>	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15	3000	34
<b>FCFSS-40-M12-G</b>	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17	3000	42
<b>FCFSS-50-M10-G</b>	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15	4000	47
<b>FCFSS-50-M12-G</b>	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17	4000	51
<b>FCFSS-60-M12-G</b>	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17	6000	67
<b>FCFSS-60-M16-G</b>	60	M16	2	16	35.5	8.5	24	6000	97

\*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FCFSS-25-M8-G**

①

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ねじカット  
対応不可

ゆるみ止め  
対応不可

レーザ刻印  
お問い合わせください