



FEAMS-D0-V レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき


SUS ステンレス

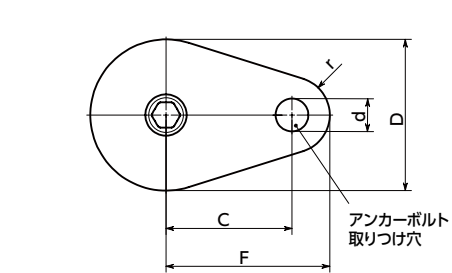

FEAMS-D0-V

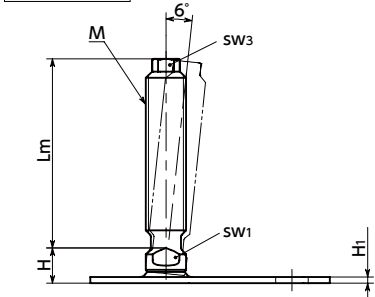

FEAMS-D0-VK

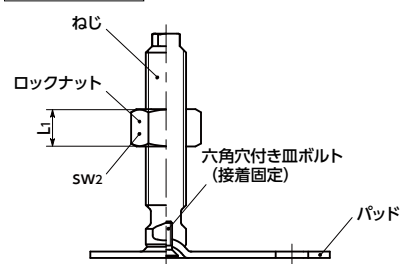

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FEAMS-D0-V	なし
FEAMS-D0-VK	あり

	FEAMS-D0-V	FEAMS-D0-VK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		SUS304相当

RoHS

寸法

FEAMS-D0-V ロックナットなし FEAMS-D0-VK ロックナットつき

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	H	H ₁	d	r	C	F	SW ₁	SW ₂	SW ₃	L ₁	静的許容荷重 (N)*1	質量 (g)
FEAMS-60-M16-D0-V	60	M16	2	14	2.5	13	15	50	65	12		10		16000	176 - 275
FEAMS-80-M16-D0-V	80	M16	2	15	3	13	15	70	85	12		10		20000	258 - 357
FEAMS-80-M20-D0-V	80	M20	2.5	15	3	13	15	70	85	16		13		20000	373 - 581
FEAMS-80-M24-D0-V	80	M24	3	18	3	13	15	70	85	20		17		20000	476 - 770
FEAMS-60-M16-D0-VK	60	M16	2	14	2.5	13	15	50	65	12	24	10	14.8	16000	210 - 309
FEAMS-80-M16-D0-VK	80	M16	2	15	3	13	15	70	85	12	24	10	14.8	20000	292 - 391
FEAMS-80-M20-D0-VK	80	M20	2.5	15	3	13	15	70	85	16	30	13	18	20000	426 - 634
FEAMS-80-M24-D0-VK	80	M24	3	18	3	13	15	70	85	20	36	17	21.5	20000	576 - 870

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FEAMS-D0-V ロックナットなし FEAMS-D0-VK ロックナットつき

品番	Lm (mm) 2	75	100	125	150	200
FEAMS-60-M16-D0-V	●	●	●	●		
FEAMS-80-M16-D0-V	●	●	●	●		
FEAMS-80-M20-D0-V		●	●	●		●
FEAMS-80-M24-D0-V		●		●		●
FEAMS-60-M16-D0-VK	●	●	●	●		
FEAMS-80-M16-D0-VK	●	●	●	●		
FEAMS-80-M20-D0-VK		●	●	●		●
FEAMS-80-M24-D0-VK		●		●		●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FEAMS-60-M16-75-D0-VK

1 2 1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください