
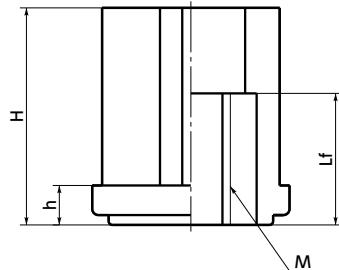


# FJS スクウェアジョイント

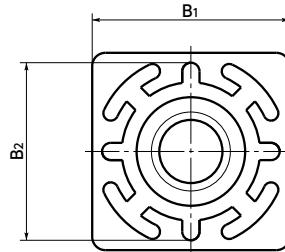

- 角パイプとレベリングアジャスタを連結するジョイント。

- 3種類の角パイプに適用できます。

**FJS-30** ━━━━ □30用

**FJS-40** ━━━━ □40用

**FJS-50** ━━━━ □50用

- ねじインサートは黄銅製。耐蝕性にすぐれています。

- 材質・仕上げ




<b>FJS</b>	
本体	ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
ねじインサート	黄銅 ニッケルメッキ

単位:mm

品番	B <sub>1</sub> <span style="color:red">①</span>	B <sub>2</sub> <span style="color:red">②</span>	M(並目) <span style="color:red">③</span>	l <sub>f</sub>	H	h	許容荷重(N)	質量(g)
<b>FJS-30-27-M10</b>	30	27	M10	20	33	6	5000	35
<b>FJS-30-27-M12</b>	30	27	M12	20	33	6	5000	35
<b>FJS-30-27-M16</b>	30	27	M16	20	33	6	5000	36
<b>FJS-40-36-M10</b>	40	36	M10	20	43	8	5000	59
<b>FJS-40-36-M12</b>	40	36	M12	20	43	8	5000	59
<b>FJS-40-36-M16</b>	40	36	M16	20	43	8	5000	60
<b>FJS-50-45-M16</b>	50	45	M16	30	55	10	5000	100

● 使用例

角パイプ・レベリングアジャスタと組み合わせて。

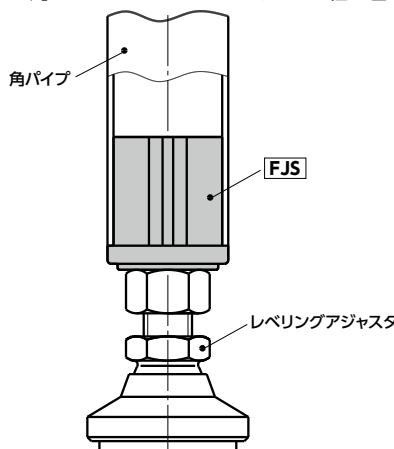

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FJS - 30 - 27 - M12**

商品記号 ① ② ③

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
対応不可

ねじカット → P.xxxx  
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx  
対応不可