


SET-TZB(INCH)/SETS(INCH)

SUS ステンレス 

● 材質・仕上げ

	SET-TZB(INCH)	SETS(INCH)
本体	ステンレス 三価クロメート処理	SUSXM7 (SUS304相当)

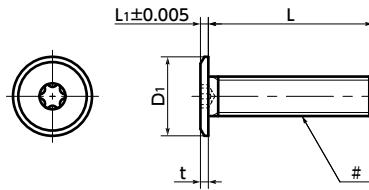

- インチねじのヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
- 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。
→ P.XXXX
- 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。
- ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
→ P.XXXX



*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置

SET-TZB(INCH) スティール製

品番 	#ねじの呼び	L 				D1	L1	適用レンチ	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	t	最大締めつけトルク (N・m)	質量(g)	1袋入り数	単位: inch		
		1/2	1/4	3/4	3/8											
SET-#6-32-TZB	No.6-32UNC	1/2	1/4	3/4	3/8	0.295	0.034	SKX-6	6	0.029	0.95	0.48 - 1.2	10			
SET-#8-32-TZB	No.8-32UNC	1/2	1/4	3/4	3/8	0.315	0.036	SKX-8	8	0.035	2.3	0.78 - 1.9	10			
SET-#10-24-TZB	No.10-24UNC	1/2		3/4		5/8	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.6 - 2.3	10		
SET-#10-32-TZB	No.10-32UNF	1/2		3/4		5/8	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.7 - 2.4	10		

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘクサロビュラレンチ



SKX-N 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ



SKXB ヘクサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SET-#6-32-1/4-TZB

1

2

1

品番 	#ねじの呼び	L 				D1	L1	適用レンチ	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	t	最大締めつけトルク (N・m)	質量(g)	1袋入り数	単位: inch	
		1/4	3/8	5/16											
SETS-#4-40	No.4-40UNC	1/4	3/8	5/16		0.236	0.024	SKX-5	5	0.019	0.5	0.3 - 0.42	10		
SETS-#6-32	No.6-32UNC	1/4	3/8		1/2	0.295	0.034	SKX-6	6	0.029	0.95	0.48 - 1.2	10		
SETS-#8-32	No.8-32UNC	1/4	3/8		1/2	0.315	0.036	SKX-8	8	0.035	2.3	0.78 - 1.9	10		
SETS-#10-24	No.10-24UNC				1/2	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.6 - 2.3	10		
SETS-#10-32	No.10-32UNF				1/2	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.7 - 2.4	10		

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。