


SFHL-LH-HD フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジエニックデザイン

SUS ステンレス 耐薬品 非磁性

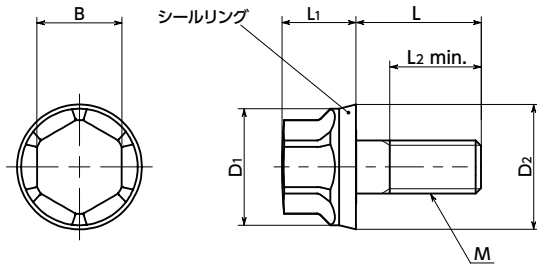

● 材質・仕上げ



	SFHL-LH-HD	SFHL-LH-HP-HD
本体	SUS316L	SUS316L 研磨
シーリング	H-NBR (青) 硬度ショア A85±5	H-NBR (青) 硬度ショア A85±5

- ハイジエニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 取り付け面のすき間をシーリング **FSRN-HD** でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- シーリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-25℃～150℃
- 頭部研磨仕上げの **SFHL-LH-HP-HD** があります。

● 用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械

SFHL-LH-HD 研磨処理なし SFHL-LH-HP-HD 研磨


単位: mm

品番	M(並目)		L	D1	D2	L1	B	L2*1	適用シーリング FSRN-HD	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ								
SFHL-M4-LH-HD	M4	0.7	8 10 12 16 20 25 30	10	10.8	6.5	7	14(L≥16)	FSRN-10-6-2-HD	3 - 8
SFHL-M5-LH-HD	M5	0.8	10 16 20 25 30 35 40	11	11.8	7	8	16(L≥20)	FSRN-11-7-2-HD	4.2 - 9
SFHL-M6-LH-HD	M6	1	12 16 20 25 30 35 40 50	13	13.8	7.5	10	18(L≥30)	FSRN-13-9-2-HD	8 - 16
SFHL-M8-LH-HD	M8	1.25	16 20 25 30 40 50 60	16	16.8	8.5	13	22(L≥40)	FSRN-16-12-2-HD	16 - 33
SFHL-M10-LH-HD	M10	1.5	20 25 30 40 50 60	19	19.8	9.5	16	26(L≥40)	FSRN-19-15-2-HD	28 - 52
SFHL-M12-LH-HD	M12	1.75	25 30 40 50 60	22	22.8	11	18	30(L≥40)	FSRN-22-18-2-HD	46 - 76
SFHL-M16-LH-HD	M16	2	30 40 50 60 70	28	28.8	13	22	38(L≥50)	FSRN-28-24-2-HD	90 - 153
SFHL-M20-LH-HD	M20	2.5	40 60	34	34.8	15	27	46(L=60)	FSRN-34-30-2-HD	172 - 221
SFHL-M4-LH-HP-HD	M4	0.7	8 10 12 16 20 25 30	10	10.8	6.5	7	14(L≥16)	FSRN-10-6-2-HD	3 - 8
SFHL-M5-LH-HP-HD	M5	0.8	10 16 20 25 30 35 40	11	11.8	7	8	16(L≥20)	FSRN-11-7-2-HD	4.2 - 9
SFHL-M6-LH-HP-HD	M6	1	12 16 20 25 30 35 40 50	13	13.8	7.5	10	18(L≥30)	FSRN-13-9-2-HD	8 - 16
SFHL-M8-LH-HP-HD	M8	1.25	16 20 25 30 40 50 60	16	16.8	8.5	13	22(L≥40)	FSRN-16-12-2-HD	16 - 33
SFHL-M10-LH-HP-HD	M10	1.5	20 25 30 40 50 60	19	19.8	9.5	16	26(L≥40)	FSRN-19-15-2-HD	28 - 52
SFHL-M12-LH-HP-HD	M12	1.75	25 30 40 50 60	22	22.8	11	18	30(L≥40)	FSRN-22-18-2-HD	46 - 76
SFHL-M16-LH-HP-HD	M16	2	30 40 50 60 70	28	28.8	13	22	38(L≥50)	FSRN-28-24-2-HD	90 - 153
SFHL-M20-LH-HP-HD	M20	2.5	40 60	34	34.8	15	27	46(L=60)	FSRN-34-30-2-HD	172 - 221

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

 


● 関連商品

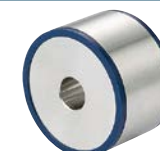シーリング **FSRN-HD** 単体での購入も可能です。清掃性・耐蝕性に配慮したハイジエニックデザインのスペース **FSPAS-A4-HD-H** があります。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFHL-M5-10-LH-HP-HD



1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱落防止加工 対応不可
--------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	----------------