


# SPA-LC 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)



省スペース 高強度 軽量 高比強度

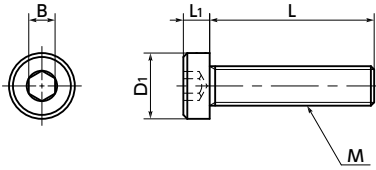

● 材質・仕上げ



	<b>SPA-LC</b>
本体	RENY™*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (黒)
耐熱温度*2	105℃

\*1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。  
 \*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- RENY™製の低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

● 用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止  
 電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

単位: mm

品番 <span style="color:red">1</span>	M (並目)		L <span style="color:red">2</span>								D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30								40
SPA-M3-LC	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	2	2	799	0.2	0.11 - 0.25	20
SPA-M4-LC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25			7	2.8	2.5	1286	0.74	0.24 - 0.58	20
SPA-M5-LC	M5	0.8	6	8	10	12	16	20	25	30		8.5	3.5	3	1976	1.08	0.39 - 1	20
SPA-M6-LC	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	10	4	4	2767	2.26	0.75 - 2.1	20

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。  
 ● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPA-M5-30-LC



<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可