


SRSHS いたずら防止極低頭ボルト

SUS ステンレス  いたずら防止

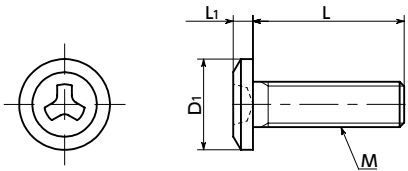

● 材質・仕上げ



	SRSHS
本体	SUSXM7



- 頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
- 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット **SRSHB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止／屋外設備の盗難防止／セキュリティ対策／安全対策


品番 	M(並目)		L 							D1	L1	適用ビット	適用ドライバ	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ													
SRSHS-M2	M2	0.4	4	5	6	8				3	0.6	SRSHB-0	SRD-6.35	0.089 - 0.16	10
SRSHS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8				3.8	0.8	SRSHB-1	SRD-6.35	0.15 - 0.28	10
SRSHS-M3	M3	0.5			6	8	10	12		6	1.3	SRSHB-2	SRD-6.35	0.44 - 0.69	20
SRSHS-M4	M4	0.7				8	10	12	16	8	1.5	SRSHB-3	SRD-6.35	1 - 1.6	20

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SRSHB** 専用ビット(差込形状V6.3・U6.3対応)

単位: mm


品番	b	質量(g)
SRSHB-0	2	6.4
SRSHB-1	2	6.4
SRSHB-2	3	13.8
SRSHB-3	4	14.7

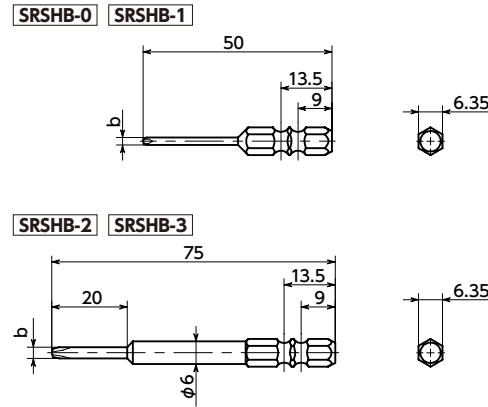

● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位: mm



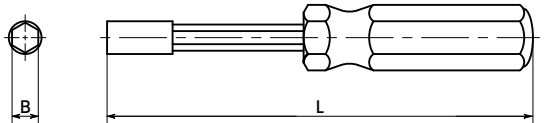


品番	L	B	質量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRSHS-M3 - 10



 バラ売り → P. xxxx	 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	 ねじカット → P. xxxx	 ゆるみ止め → P. xxxx	 脱着防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	お問い合わせください	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金