


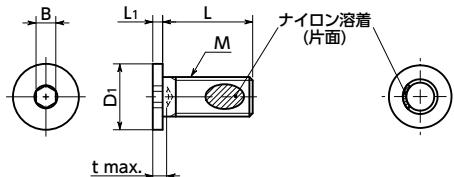

SSH-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

スペース ゆるみ止め

**● 材質・仕上げ**

RoHS

	SSH-ALK
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ナイロン溶着	ナイロン11 ねじ部: 10.9 頭部 ¹ : 5.8 (M2~M8) 4.8 (M10)
強度区分	

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。



- ナイロン溶着つきの六角穴付き極低頭ボルトです。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は 120°C です。
- 頭部高さはすべて 1.5mm 以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

● 用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

単位: mm

品番	M(並目)		L	D1	L1	B	t	最大締めつけトルク(N·m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ								
SSH-M2-ALK	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	4	1.1	1.3	1.2	0.3	0.11 - 0.29	10
SSH-M2.5-ALK	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	5	1.3	1.3	1.5	0.4	0.23 - 0.47	10
SSH-M3-ALK	M3	0.5	4 5 6 8 10 12	6	1.3	1.5	2	0.7	0.36 - 0.69	10
SSH-M4-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	8	1.5	2	2.5	1.7	0.89 - 1.58	10
SSH-M5-ALK	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	9	1.5	3	3	6.2	1.18 - 2.81	10
SSH-M6-ALK	M6	1	6 8 10 12 16 20 25 30	10	1.5	3	4	6.3	1.69 - 5.65	10
SSH-M8-ALK	M8	1.25	8 10 12 16 20 25 30 13	13	1.5	4	5	14	3.2 - 9.9	10
SSH-M10-ALK	M10	1.5	10 12 16 20 25 30 16	16	1.5	5	6	27	5.59 - 15.48	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはパラセリサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSH-M4-20-ALK

パラセリ

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

脱落防止加工

対応不可