


JAD/JADS マグネット用吸着プレート

SUS ステンレス

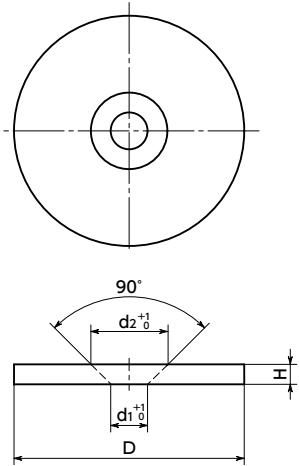

- 磁性のある金属材料で作られたプレート。
- プラスティック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
- **JAD**——スチール製
JADS——ステンレス製
- 取りつけには市販の六角穴付き皿ボルト (JIS B 1194) や十字穴付き皿小ねじ (JIS B 1111 附属書) を使用してください。ねじは付属していません。

品番	ねじ径
JAD-12	M3
JAD-17	M4
JAD-27	M5
JAD-34	M5
JAD-45	M5
JAD-64	M5
JADS-27	M5
JADS-45	M4

- 十字穴付き皿タッピングねじ (JIS B 1122 附属書) や十字穴付き皿木ねじ (JIS B 1112) などもご使用いただけます。

● 材質・仕上げ

RoHS

	JAD	JADS
本体	スチール 三価クロメート処理	SUS430

JAD スチール製

単位:mm

品番	D	H	d_1	d_2	質量(g)
JAD-12	12 ± 0.1	2	3.5	6.5	2
JAD-17	17 ± 0.1	2	5.5	8.5	3
JAD-27	27 ± 0.2	3	5.5	11	12
JAD-34	$34^{+0.8}_{-0.2}$	3	5.5	11	21
JAD-45	$45^{+0.5}_{-0.1}$	3	5.5	11	37
JAD-64	64 ± 0.3	3	5.5	11	74

JADS ステンレス製

単位:mm

品番	D	H	d_1	d_2	質量(g)
JADS-27	27 ± 0.2	3	5.5	11	12
JADS-45	45 ± 0.2	2	5.5	8.5	24

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JADS-27

①