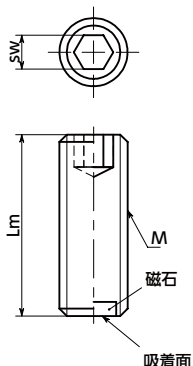


JGS マグネットつきグラブスクリュー

- ねじ部先端にネオジウムマグネットを内蔵。
- すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。
- 材質・仕上げ

RoHS

	JGS
磁石	ネオジウム ニッケルメッキ
ねじ部	スチール 三価クロメート処理
耐熱温度	80℃

単位: mm

品番	吸着力(N)	M(並目)		Lm	sw	質量(g)
		ねじの呼び 1	ピッチ			
JGS-ND-M6-12	2.5	M6	1	12	3	2
JGS-ND-M6-16	2.5	M6	1	16	3	2
JGS-ND-M6-20	2.5	M6	1	20	3	3
JGS-ND-M6-25	2.5	M6	1	25	3	4
JGS-ND-M6-30	2.5	M6	1	30	3	5
JGS-ND-M8-16	7	M8	1.25	16	4	4
JGS-ND-M8-20	7	M8	1.25	20	4	5
JGS-ND-M8-25	7	M8	1.25	25	4	7
JGS-ND-M8-30	7	M8	1.25	30	4	8
JGS-ND-M8-40	7	M8	1.25	40	4	11
JGS-ND-M10-20	11	M10	1.5	20	5	8
JGS-ND-M10-25	11	M10	1.5	25	5	10
JGS-ND-M10-30	11	M10	1.5	30	5	13
JGS-ND-M10-40	11	M10	1.5	40	5	18
JGS-ND-M10-50	11	M10	1.5	50	5	23
JGS-ND-M12-25	17	M12	1.75	25	6	14
JGS-ND-M12-30	17	M12	1.75	30	6	18
JGS-ND-M12-40	17	M12	1.75	40	6	25
JGS-ND-M12-50	17	M12	1.75	50	6	32
JGS-ND-M12-60	17	M12	1.75	60	6	39
JGS-ND-M16-30	35	M16	2	30	8	32
JGS-ND-M16-40	35	M16	2	40	8	46
JGS-ND-M16-50	35	M16	2	50	8	58
JGS-ND-M16-60	35	M16	2	60	8	71
JGS-ND-M16-80	35	M16	2	80	8	97

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JGS-ND-M6-20商品
記号

ネオジウム

1

2