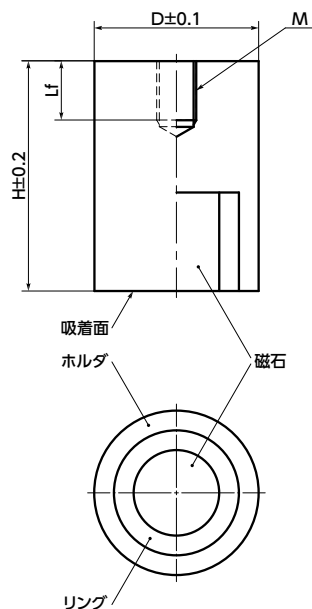


JSF ホルダつきマグネット

- めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒ P. XXXX
- 2種類の磁石を標準化。
- 材質・仕上げ

RoHS

	JSF-AN	JSF-ND
磁石	アルニコ	ネオジム ニッケルメッキ
ホルダ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
リング	黄銅/アルミニウム合金	ナイロン66
耐熱温度	450℃	80℃

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JSF-ND-16-M4

1

JSF-AN アルニコ

単位: mm

品番 1	吸着力(N)	D	M(並目)		H	Lf	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ			
JSF-AN-6-M3	2	6	M3	0.5	20	5	4
JSF-AN-8-M3	4	8	M3	0.5	20	5	7
JSF-AN-10-M4	8.5	10	M4	0.7	20	7	11
JSF-AN-13-M4	12	13	M4	0.7	20	7	20
JSF-AN-16-M4	20	16	M4	0.7	20	5	30
JSF-AN-20-M6	40	20	M6	1	25	7	58
JSF-AN-25-M6	60	25	M6	1	35	9	130
JSF-AN-32-M8	160	32	M8	1.25	40	9	243
JSF-AN-40-M8	240	40	M8	1.25	50	12	479
JSF-AN-50-M10	400	50	M10	1.5	60	12	898
JSF-AN-63-M12	660	63	M12	1.75	65	14	1550

JSF-ND ネオジム

単位: mm

品番 1	吸着力(N)	D	M(並目)		H	Lf	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ			
JSF-ND-6-M3	6	6	M3	0.5	20	5	4
JSF-ND-8-M3	12	8	M3	0.5	20	5	7
JSF-ND-10-M4	24	10	M4	0.7	20	7	11
JSF-ND-13-M4	60	13	M4	0.7	20	7	20
JSF-ND-16-M4	90	16	M4	0.7	20	5	30
JSF-ND-20-M6	135	20	M6	1	25	7	58
JSF-ND-25-M6	190	25	M6	1	35	9	130
JSF-ND-32-M8	340	32	M8	1.25	40	9	243
JSF-ND-40-M8	700	40	M8	1.25	50	12	479
JSF-ND-50-M10	1000	50	M10	1.5	60	12	898
JSF-ND-63-M12	1700	63	M12	1.75	65	14	1550