


JSS ホルダつきマグネット

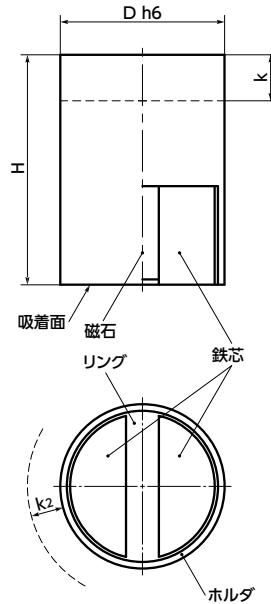

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JSS-SC-13

①



- 円筒形ホルダつきマグネット。
- サンドウイッチ構造により、磁束密度をさらに大きくしました。
- 2種類の磁石を標準化。
- 粘着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

● 材質・仕上げ



	JSS-SC	JSS-ND
磁石	サマコバ	ネオジム
ホルダ	黄銅	黄銅
鉄芯	SPCC相当 亜鉛メッキ	SPCC相当 亜鉛メッキ
リング	ナイロン66(黒)	ナイロン66(青)
耐熱温度	200°C	80°C

⚠ 使用上の注意

- スチールなど磁性体の部品に組み込む場合は、k₂寸法のすきまを確保してください。
- スチールなどの磁性体に直接組み込むと吸着力は最大で約15%低下します。

JSS-SC サマコバ

単位:mm

品番①	吸着力(N)	D	H	k	k ₂	質量(g)
JSS-SC-6	8	6	20 ±0.2	10	1.5	4
JSS-SC-8	22	8	20 ±0.2	10	1.5	8
JSS-SC-10	40	10	20 ±0.2	8	2	12
JSS-SC-13	60	13	20 ±0.2	6	2.5	20
JSS-SC-16	125	16	20 ±0.2	2	3	31
JSS-SC-20	250	20	25 ±0.2	5	4	60
JSS-SC-25	400	25	35 ±0.3	7	5	132
JSS-SC-32	600	32	40 ±0.3	4.5	6	248

JSS-ND ネオジム

単位:mm

品番①	吸着力(N)	D	H	k	k ₂	質量(g)
JSS-ND-6	10	6	20 ±0.2	10	1.5	4
JSS-ND-8	25	8	20 ±0.2	10	1.5	8
JSS-ND-10	45	10	20 ±0.2	8	2	12
JSS-ND-13	70	13	20 ±0.2	6	2.5	20
JSS-ND-16	150	16	20 ±0.2	2	3	31
JSS-ND-20	280	20	25 ±0.2	5	4	60
JSS-ND-25	450	25	35 ±0.3	7	5	132
JSS-ND-32	700	32	40 ±0.3	4.5	6	248