


JST ホルダつきマグネット

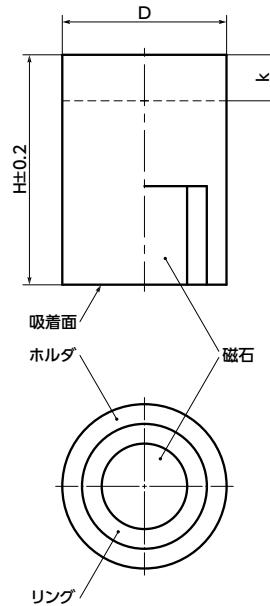

- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
- 2種類の磁石を標準化。
- ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
表面処理あり(三価クロメート処理)——外径公差: ±0.1
表面処理なし——外径公差: h6
- 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

JST-AN-TZB アルニコ・外径公差D ±0.1

品番	吸着力(N)	D	H	k	質量(g)
JST-AN-6-TZB	2	6	20	12	4
JST-AN-8-TZB	4	8	20	11	8
JST-AN-10-TZB	8.5	10	20	10	12
JST-AN-13-TZB	12	13	20	8	20
JST-AN-16-TZB	20	16	20	6	31
JST-AN-20-TZB	40	20	25	5	60
JST-AN-25-TZB	60	25	35	13	132
JST-AN-32-TZB	160	32	40	9	248
JST-AN-40-TZB	240	40	50	10	484
JST-AN-50-TZB	400	50	60	10	907
JST-AN-63-TZB	660	63	65	10	1560

単位:mm

JST-ND-TZB ネオジム・外径公差D ±0.1

品番	吸着力(N)	D	H	k	質量(g)
JST-ND-4-TZB	2.5	4	20	15	2
JST-ND-5-TZB	4.5	5	20	15	3
JST-ND-6-TZB	6	6	20	15	4
JST-ND-8-TZB	12	8	20	15	8
JST-ND-10-TZB	24	10	20	15	12
JST-ND-13-TZB	60	13	20	15	20
JST-ND-16-TZB	90	16	20	15	31
JST-ND-20-TZB	135	20	25	18	60
JST-ND-25-TZB	190	25	35	27	132
JST-ND-32-TZB	340	32	40	32	248

単位:mm

● 追加工例

めねじ・二面幅加工など



● 材質・仕上げ

	JST-AN-TZB	JST-ND-TZB	JST-AN	JST-ND
磁石	アルニコ	ネオジム ニッケルメッキ	アルニコ	ネオジム ニッケルメッキ
ホルダ	スティール 三価クロメート処理	スティール 三価クロメート処理	スティール	スティール
リング	黄銅/アルミニウム合金	ナイロン66	黄銅/アルミニウム合金	ナイロン66
耐熱温度	450°C	80°C	450°C	80°C

RoHS

JST-AN アルニコ・外径公差D h6

品番	吸着力(N)	D	H	k	質量(g)
JST-AN-6	2	6	10	2	4
JST-AN-8	4	8	12	3	8
JST-AN-10	8.5	10	16	6	12
JST-AN-13	12	13	18	6	20
JST-AN-16	20	16	20	6	31
JST-AN-20	40	20	25	5	60
JST-AN-25	60	25	30	7	132
JST-AN-32	160	32	35	4	248
JST-AN-40	240	40	45	5	484
JST-AN-50	400	50	50		907
JST-AN-63	660	63	60	5	1560

単位:mm

JST-ND ネオジム・外径公差D h6

品番	吸着力(N)	D	H	k	質量(g)
JST-ND-6	6	6	10	5	4
JST-ND-8	12	8	12	7	8
JST-ND-10	24	10	16	11	12
JST-ND-13	60	13	18	13	20
JST-ND-16	90	16	20	15	31
JST-ND-20	135	20	25	18	60
JST-ND-25	190	25	30	22	132
JST-ND-32	340	32	35	27	248

単位:mm

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JST-AN-20-TZB

1