


JSU ホルダつきマグネット

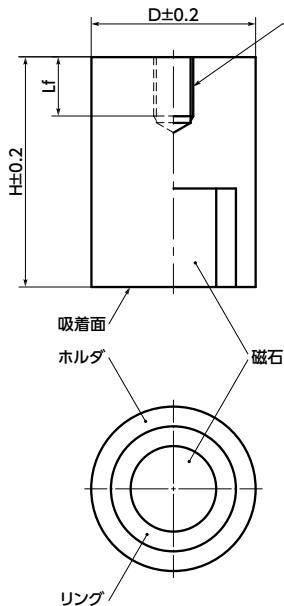

- めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属のホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。➡ P.xxxx

● 材質・仕上げ



| JSU-AN | |
|--------|----------------|
| 磁石 | アルニコ |
| ホルダ | スティール 塗装(赤) |
| リング | 黄銅/アルミニウム合金 |
| 耐熱温度 | 180°C |

単位:mm

| 品番 ① | 吸着力(N) | D | M(並目) | | H | Lf | 質量(g) |
|----------------|--------|------|-------|-----|----|----|-------|
| | | | ねじの呼び | ピッチ | | | |
| JSU-AN-12.5-M4 | 20 | 12.5 | M4 | 0.7 | 16 | 6 | 14 |
| JSU-AN-17-M6 | 26 | 17 | M6 | 1 | 16 | 5 | 26 |
| JSU-AN-21-M6 | 40 | 21 | M6 | 1 | 19 | 7 | 49 |
| JSU-AN-27-M6 | 65 | 27 | M6 | 1 | 25 | 8 | 108 |
| JSU-AN-35-M6 | 150 | 35 | M6 | 1 | 30 | 9 | 220 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JSU-AN-21-M6

①