


SNPXS ヘキサロビュラ穴付きなべ小ねじ



スペース SUS ステンレス

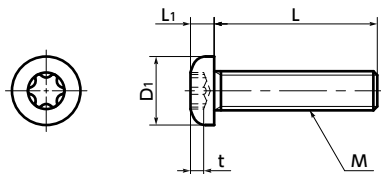

● 材質・仕上げ



	SNPXS
材質	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

● ヘキサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。

● 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

● ISO 14583に準拠。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

品番	M(並目)		L										D1	L1	t	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30						
SNPXS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.6	0.77	6	0.14 - 0.29	20
SNPXS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12	16				5	2.1	1.04	8	0.27 - 0.65	20
SNPXS-M3	M3	0.5		5	6	8	10	12	16	20			5.6	2.4	1.27	10	0.49 - 1.1	20
SNPXS-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25		8	3.1	1.66	20	1 - 2.5	20
SNPXS-M5	M5	0.8				8	10	12	16	20	25	30	9.5	3.7	1.91	25	2.2 - 4.8	20
SNPXS-M6	M6	1					10	12	16	20	25	30	12	4.6	2.42	30	3.9 - 7.4	20

単位: mm

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNPXS-M5-20

1

2

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金