




SNZ3-TZB-ALK

精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)

ゆるみ止め 微細

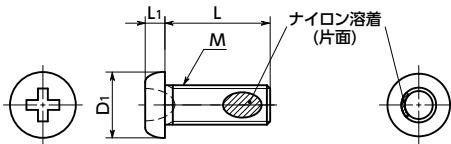

● 材質・仕上げ

RoHS

| SNZ3-TZB-ALK | |
|--------------|--------------------|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |



- ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ(0番3種)。
- M1.4~M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。

● 用途

機器・装置のコンパクト化
ねじの戻り止め・脱落防止
小型精密機器

| 品番① | M(並目) | | L② | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけトルク(N·m)*1 | 質量(g) | 単位:mm 1袋入り数 |
|-------------------|-------|------|------------------------------|-----|------|--------|------------------|-------------|----------------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | |
| SNZ3-M1.4-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.04 - 0.12 | 50 |
| SNZ3-M1.6-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 12 | 2.8 | 0.85 | 0 | 0.07 | 0.05 - 0.16 | 50 |
| SNZ3-M1.7-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 | 3.0 | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.06 - 0.16 | 50 |
| SNZ3-M2-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 | 3.5 | 1.0 | 0 | 0.18 | 0.09 - 0.31 | 50 |
| SNZ3-M2.5-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 3 4 5 6 8 | 4.3 | 1.3 | 0 | 0.32 | 0.2 - 0.34 | 50 |
| SNZ3-M2.6-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 | 4.5 | 1.2 | 0 | 0.39 | 0.19 - 0.55 | 50 |

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZ3-M2-3-TZB-ALK

①

②

③

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
対応不可