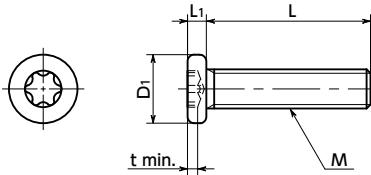


**SNZCXS** ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)
 スペース
 微細
 SUS ステンレス


● 材質・仕上げ

**SNZCXS**

本体

SUSXM7 (SUS304相当)

● M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。

- 頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- ガス抜き穴つき・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。

● 用途

機器・装置の省スペース化
小型精密機器

単位:mm

品番	M(並目) ねじの呼び		L							D1	L1	t min.	ヘクサロビュラ 穴の番号 No.	最大締めつけ トルク (N·m)	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	2	3	4	5	6	8	10							
SNZCXS-M1.4	M1.4	0.3	2	3	4	5	6	8	10	2	0.5	0.25	3	0.07	0.024 - 0.09	50
SNZCXS-M1.6	M1.6	0.35	2	3	4	5	6	8	10	2.4	0.5	0.3	4	0.1	0.04 - 0.12	50
SNZCXS-M2	M2	0.4	2	3	4	5	6	8	10	3	0.6	0.35	5	0.22	0.062 - 0.2	50
SNZCXS-M2.5	M2.5	0.45	3	4	5	6	8	10	4	0.8	0.55	6	0.46	0.12 - 0.34	50	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘクサロビュラレンチ**SKX-N** 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ**SKXB** ヘクサロビュラショートビット**SRD** マグネットドライバ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZCXS-M2-3

1 バラ売り
対応可・別料金

2 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

3 ねじカット
対応不可

4 ゆるみ止め
対応可・別料金

5 脱落防止加工
対応不可