





SPA-N/SPA-W 樹脂六角ナット・ワッシャ (RENY)

高強度

SPA-N

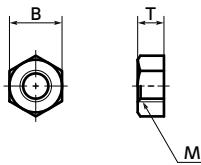

 SPA-W



● 材質・仕上げ



SPA-N / SPA-W

| | |
|--------|---|
| 本体 | RENY™*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (アイボリ) |
| 耐熱温度*2 | 105°C |

*1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。



- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。

- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。

- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。

- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について

● 用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メキシ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

SPA-N 六角ナット

単位:mm

| 品番 | M(並目) ねじの呼び | ピッチ | B | T | 質量(g) | 1袋 入り数 |
|------------|----------------|------|-----|-----|-------|-----------|
| SPA-M2-N | M2 | 0.4 | 4 | 1.6 | 0.027 | 50 |
| SPA-M2.6-N | M2.6 | 0.45 | 5 | 2 | 0.05 | 50 |
| SPA-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 0.072 | 50 |
| SPA-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 0.17 | 50 |
| SPA-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 0.25 | 20 |
| SPA-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 0.51 | 20 |
| SPA-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 1.1 | 20 |
| SPA-M10-N | M10 | 1.5 | 17 | 8 | 2.4 | 10 |
| SPA-M12-N | M12 | 1.75 | 19 | 10 | 3.5 | 10 |
| SPA-M16-N | M16 | 2 | 24 | 18 | 8.9 | 5 |

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SPA-W ワッシャ

単位:mm

| 品番 | d | D | t | 呼び | 質量(g) | 1袋 入り数 |
|----------|------|------|-----|----|-------|-----------|
| SPA-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | 3 | 0.025 | 50 |
| SPA-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 0.065 | 50 |
| SPA-5-W | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 0.093 | 50 |
| SPA-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 0.24 | 20 |
| SPA-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 0.45 | 20 |
| SPA-10-W | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 0.86 | 20 |
| SPA-12-W | 13 | 24 | 2.5 | 12 | 1.3 | 20 |
| SPA-16-W | 17 | 30 | 3 | 16 | 2.4 | 10 |

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SPA-M5-N

1

1 バラ売り → P.1642

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640

対応可・別料金

ねじカット → P.1644

対応不可

ゆるみ止め → P.1645

対応不可

脱落防止加工 → P.1646

対応不可