


SNSLG 高強度ステンレス六角穴付きボルト



耐熱
 耐薬品
 非磁性
 高強度
 高比強度
 SUS ステンレス

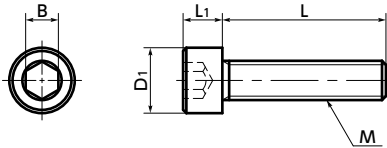

● 材質・仕上げ



	SNSLG
本体	SUS316L

- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ 1000N/mm²、0.2%耐力 800N/mm²
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料 (JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

● 用途

省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

● 機械的性質

品番・強度区分	特性		
	引張強さ (N / mm ²)	0.2%耐力 (N / mm ²)	伸び (mm)
SNSLG *1	1000	800	0.3d
A2-70・A4-70*2	700	450	0.4d
A2-50・A4-50*2	500	210	0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。

*2: JIS B 1054 - 1 : 2013 (ISO 3506 - 1 : 2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部: ボルト、小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 透磁率の比較

品番・材質	透磁率
SNSLG SUS316L	1.008
SNSL SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


単位: mm

品番	M (並目)		L												D ₁	L ₁	B	質量 (g)	1袋入り数		
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50							
SNSLG-M3	M3	0.5															5.5	3	2.5	0.71 - 1.6	10
SNSLG-M4	M4	0.7															7	4	3	1.6 - 5.7	10
SNSLG-M5	M5	0.8															8.5	5	4	2.7 - 8.4	10
SNSLG-M6	M6	1															10	6	5	5.1 - 11.1	10
SNSLG-M8	M8	1.25															13	8	6	10 - 25	5
SNSLG-M10	M10	1.5															16	10	8	15 - 28	1

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 SNSLG-M3 - 25



バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカッター 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱落防止加工 対応可・別料金
-----------------	--------------------------	-------------------	------------------	-------------------