


SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)



いたづら防止 SUS ステンレス

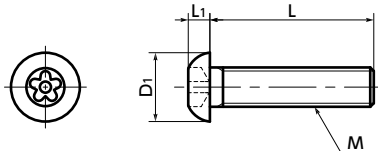

● 材質・仕上げ



	SRGS
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

- 梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **SRGB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止 / 屋外設備の盗難防止 / セキュリティー対策 / 安全対策

品番 ①	M(並目)		L ②								D1	L1	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量 (g)	1袋入り数		
	ねじの呼び	ピッチ																
SRGS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.7	1.65	SRGB-3	SRD-6.35	0.43 - 1	10	
SRGS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30	40	7.6	2.2	SRGB-4	SRD-6.35	0.88 - 3.4	10	
SRGS-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	40	9.5	2.75	SRGB-56	SRD-6.35	2.1 - 5.7	10	
SRGS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	50	10.5	3.3	SRGB-56	SRD-6.35	3.2 - 10	10
SRGS-M8	M8	1.25					16	20	25	30	40	50	14	4.4	SRGB-8	SRD-6.35	8.2 - 19	5

単位: mm

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SRGB** 専用ビット

単位: mm

品番	L	B	質量 (g)
SRGB-3	32	6.35	6
SRGB-4	32	6.35	7.1
SRGB-56	32	6.35	7.5
SRGB-8	32	6.35	8.2

SRGB-3



SRGB-4 **SRGB-56** **SRGB-8**




● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位: mm


品番	L	B	質量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

 SRD



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 SRGS-M5-16



1 バラ売り → P.0000	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	3 ねじカット → P.0000	4 ゆるみ止め → P.0000	5 脱落防止加工 → P.0000
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金