


SPC-N-WH 樹脂六角ナット(PC)



軽量 × 電気絶縁性

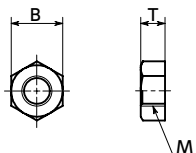

- PC (ポリカーボネート) 製の六角ナット。
- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40℃/115℃
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

● 用途

電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SPC-N-WH
本体	PC (ポリカーボネート) (白)
耐熱温度*1	115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M (並目)		B	T	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SPC-M8-N-WH	M8	1.25	13	6.5	0.8	20
SPC-M10-N-WH	M10	1.5	17	8	1.7	20
SPC-M12-N-WH	M12	1.75	19	10	2.6	10
SPC-M16-N-WH	M16	2	24	13	3.6	5

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC-M10-N-WH



バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可