

## ● 材質・仕上げ



## QLGSH-B-A4

本体	SUS316L相当
スナップリング	SUS316Ti相当
ウィンドウ	特殊フロートガラス
オイルシール	フッ素ゴム・茶
Oリング	フッ素ゴム・緑

品番①	D	M(細目)		G(PF) ねじの呼び ピッチ	Lm	A	B	D <sub>1</sub>	許容圧力 (MPa)*1	推奨締つけ トルク(N・m)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ								
QLGSH-11-M16-1.5-B-A4	22	M16	1.5	—	8	7.5	20	11	10	10	18
QLGSH-14-M20-1.5-B-A4	26	M20	1.5	—	8.5	7.5	23	14	10	15	22
QLGSH-18-M26-1.5-B-A4	32	M26	1.5	—	9	8	30	18	7	20	42
QLGSH-24-M33-1.5-B-A4	40	M33	1.5	—	11	8.5	36	24	5	30	67
QLGSH-32-M42-1.5-B-A4	50	M42	1.5	—	12	9	46	32	3	30	108
QLGSH-11-G3 / 8-B-A4	22	—	—	G3/8	8	7.5	20	11	10	10	19
QLGSH-14-G1 / 2-B-A4	26	—	—	G1/2	8.5	7.5	23	14	10	15	24
QLGSH-18-G3 / 4-B-A4	32	—	—	G3/4	9	8	30	18	7	20	43
QLGSH-24-G1-B-A4	40	—	—	G1	11	8.5	36	24	5	30	67
QLGSH-32-G11 / 4-B-A4	50	—	—	G1 - 1/4	12	9	46	32	3	30	107

\*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。


より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。

 使用上の注意

取りつけ部の厚みが4mm以下の場合は、薄形管用ナット

**SWNL**をご使用ください。

## ● 使用例

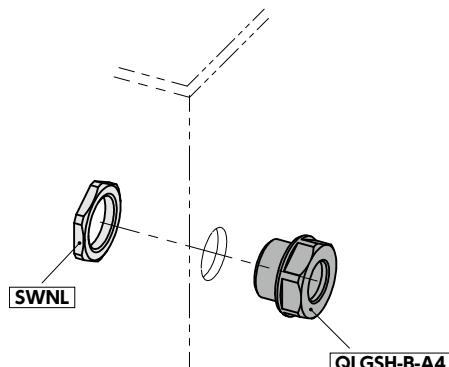

## ● 関連商品

組み合わせて使用できる薄型ナット  
**SWNL**があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**QLGSH-11-G3/8-B-A4**

1