


SWNB 薄形管用ナット

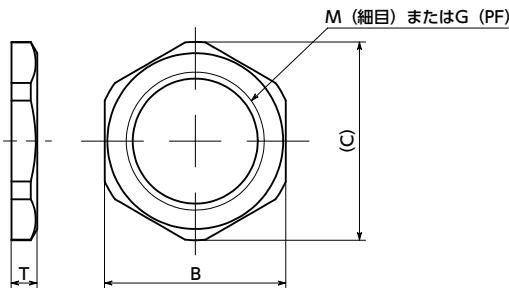

- 黄銅製の薄形ナット。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 取りつけ部の肉厚が薄い配管接続部品・プラグの固定に。

● 用途

プラグの固定
配管・液体機器の接続


● 材質・仕上げ



	SWNB
本体	黄銅

品番①	M(細目)		G(PF) ねじの呼び	B	C	T	質量(g)	単位:mm
	ねじの呼び	ピッチ						単位:mm
SWNB-M12	M12	1.5	—	16	17.5	3	1.2	
SWNB-M14	M14	1.5	—	18	19.5	3	1.6	
SWNB-M16	M16	1.5	—	21	23	3	1.4	
SWNB-M20	M20	1.5	—	24	26	4	6.4	
SWNB-M26	M26	1.5	—	30	32.5	4	8.5	
SWNB-M27	M27	1.5	—	32	34.5	4	10	
SWNB-M33	M33	1.5	—	41	44.5	5	25	
SWNB-M40	M40	1.5	—	46	50.5	5	24	
SWNB-M42	M42	1.5	—	50	54.5	5	32	
SWNB-2	—	—	G1/4	16	17.5	3	1	
SWNB-3	—	—	G3/8	21	23	3	2	
SWNB-4	—	—	G1/2	24	26	4	6	
SWNB-6	—	—	G3/4	30	32.5	4	8	
SWNB-8	—	—	G1	41	44.5	5	25	
SWNB-10	—	—	G1 - 1/4	46	50.5	5	21	
SWNB-12	—	—	G1 - 1/2	55	61	6	43	
SWNB-16	—	—	G2	65	72	6	45	

 ● 取りつけ方法




単位:mm

品番	推奨取り付け穴径 φd
SWNB-M12	12
SWNB-M14	14
SWNB-M16	16
SWNB-M20	20
SWNB-M26	26
SWNB-M27	27
SWNB-M33	33
SWNB-M40	40
SWNB-M42	42
SWNB-2	13.2
SWNB-3	16.7
SWNB-4	21
SWNB-6	26.5
SWNB-8	33.3
SWNB-10	42
SWNB-12	47.9
SWNB-16	59.7



● 使用例

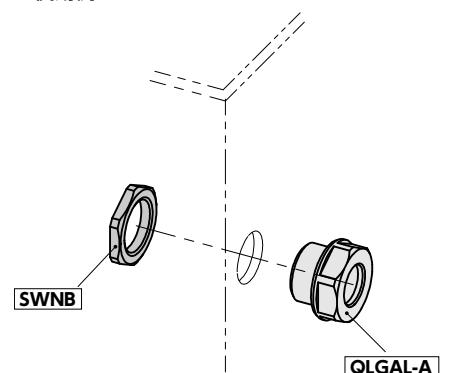

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SWNB-3

①

1 パラ売り 1個から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱落防止加工 対応不可
--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	----------------