


**PBF-KN-A4-CE**

ミニボールプランジャー



SUS ステンレス

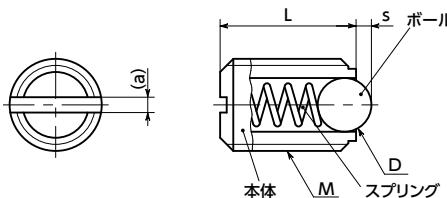

## ● 材質・仕上げ

	PBF-KN-A4-CE	PBF-KSN-A4-CE
本体	SUS316L	SUS316L
ボール	セラミック(塗化ケイ素)	セラミック(塗化ケイ素)
スプリング	SUS631相当	SUS631相当



- セラミック製ボールタイプのミニプランジャーです。
- 本体はSUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ボールはセラミック製。耐摩耗性にすぐれています。
- 軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。

● 商品記号により、荷重タイプが選択できます。

**PBF-?-KN-A4-CE**—軽荷重

**PBF-?-KSN-A4-CE**—重荷重

**PBF-KN-A4-CE** 軽荷重 **PBF-KSN-A4-CE** 重荷重

単位:mm

品番 ①	M(並目)		s	L	D	a	荷重(N) min./max.	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						
<b>PBF-4-KN-A4-CE</b>	M4	0.7	0.8	9	2.5	0.6	8.5 / 14	0.4
<b>PBF-5-KN-A4-CE</b>	M5	0.8	0.9	12	3	0.8	8 / 14	1
<b>PBF-6-KN-A4-CE</b>	M6	1	1	14	3.5	1	11 / 18	2
<b>PBF-8-KN-A4-CE</b>	M8	1.25	1.5	16	4.5	1.2	18 / 31	4
<b>PBF-10-KN-A4-CE</b>	M10	1.5	2	19	6	1.5	24 / 45	7
<b>PBF-12-KN-A4-CE</b>	M12	1.75	2.5	22	8	2	26 / 49	10
<b>PBF-16-KN-A4-CE</b>	M16	2	3.5	24	10	2	41 / 86	23
<b>PBF-4-KSN-A4-CE</b>	M4	0.7	0.8	9	2.5	0.6	12 / 18	0.4
<b>PBF-5-KSN-A4-CE</b>	M5	0.8	0.9	12	3	0.8	15 / 22	1
<b>PBF-6-KSN-A4-CE</b>	M6	1	1	14	3.5	1	19 / 28	2
<b>PBF-8-KSN-A4-CE</b>	M8	1.25	1.5	16	4.5	1.2	36 / 62	4
<b>PBF-10-KSN-A4-CE</b>	M10	1.5	2	19	6	1.5	57 / 104	7
<b>PBF-12-KSN-A4-CE</b>	M12	1.75	2.5	22	8	2	61 / 110	10
<b>PBF-16-KSN-A4-CE</b>	M16	2	3.5	24	10	2	68 / 142	23

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PBF-6-KN-A4-CE**

①

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応可・別料金

レーザ刻印  
対応不可