

● 材質・仕上げ



	PCF-B / PCF-BS	PCF-BN / PCF-BSN
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
ピン	SUM22L (硬度700±50HV) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303 窒化処理
スプリング	SUS631J1	SUS631J1



- スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
➡ P.xxxx
- 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。

末尾記号	材質	荷重タイプ
B	スティール	軽荷重
BS	スティール	重荷重
BN	ステンレス	軽荷重
BSN	ステンレス	重荷重


PCF-B PCF-BN 軽荷重 PCF-BS PCF-BSN 重荷重

単位: mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	s	L	D	a	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)
PCF-4-B	PCF-4-BN	M4	0.7	1.5	9	1.8	0.6	BB-4	4.5 / 12.5	0.6
PCF-5-B	PCF-5-BN	M5	0.8	2	12	2.4	0.8	BB-5	5 / 13	0.9
PCF-6-B	PCF-6-BN	M6	1	2	14	2.7	1	BB-6	6 / 17	1.5
PCF-8-B	PCF-8-BN	M8	1.25	2	16	3.8	1.2	BB-8	16 / 33	3.5
PCF-10-B	PCF-10-BN	M10	1.5	2.5	19	4.5	1.5	BB-10	19 / 42	7
PCF-12-B	PCF-12-BN	M12	1.75	3.5	22	6	2	BB-12	22 / 57	10
PCF-16-B	PCF-16-BN	M16	2	4.5	24	8.5	2	BB-16	38 / 78	24
PCF-20-B	PCF-20-BN	M20	2.5	6.5	30	10	2.5	BB-16	39 / 81	43
PCF-24-B	PCF-24-BN	M24	3	8	34	13	3	BB-16	72 / 155	70
PCF-6-BS	PCF-6-BSN	M6	1	2	14	2.7	1	BB-6	11 / 25	1.5
PCF-8-BS	PCF-8-BSN	M8	1.25	2	16	3.8	1.2	BB-8	23 / 59	3.5
PCF-10-BS	PCF-10-BSN	M10	1.5	2.5	19	4.5	1.5	BB-10	20 / 54	7
PCF-12-BS	PCF-12-BSN	M12	1.75	3.5	22	6	2	BB-12	38 / 96	10
PCF-16-BS	PCF-16-BSN	M16	2	4.5	24	8.5	2	BB-16	50 / 100	24
PCF-20-BS	PCF-20-BSN	M20	2.5	6.5	30	10	2.5	BB-16	52 / 133	43
PCF-24-BS	PCF-24-BSN	M24	3	8	34	13	3	BB-16	91 / 223	70

● 使用例

リリース弁として。

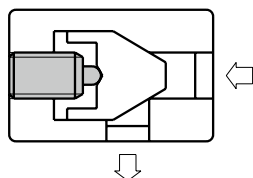

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PCF-10-BN

商品
記号

1

2

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

ゆるみ止め ➡ P.xxxx

レーザ刻印 ➡ P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応不可