


PSPS ショートストロークプランジャ(ステンレス製)


SUS ステンレス

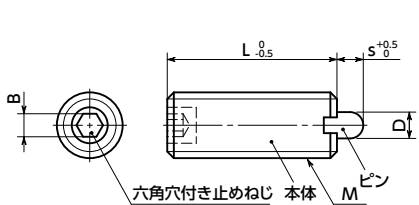



形状 1



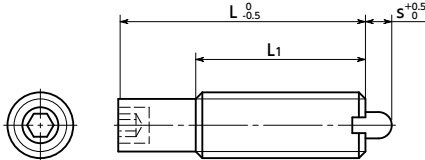


形状 2



PSPS-S | PSPS-NS 重荷重 | PSPS-Z | PSPS-NZ 極重荷重


品番  ステンレスピン	品番  プラスティックピン	M (並目)		s	L	L <sub>1</sub>	D	B	適用ボールボタン [BB]	適用レンチ*1 [PPW]	荷重 (N) min./max.	形状	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ										
PSPS-3-1.5-S	PSPS-3-1.5-NS	M3	0.5	1.5	15	—	1.1	0.9	BB-4	—	0.8 / 2.94	1	0.5
PSPS-3-3-S	PSPS-3-3-NS	M3	0.5	3	15	—	1.1	0.9	BB-4	—	0.6 / 2.93	1	0.5
PSPS-4-2-S	PSPS-4-2-NS	M4	0.7	2	15	—	1.6	1.3	BB-4	—	2 / 8.8	1	0.7
PSPS-4-4-S	PSPS-4-4-NS	M4	0.7	4	24	—	1.6	1.3	BB-4	—	1.9 / 8.75	1	2.4
PSPS-5-3-S	PSPS-5-3-NS	M5	0.8	3	20	—	2	1.5	BB-5	PPW-5	2.7 / 16.3	1	2
PSPS-5-5-S	PSPS-5-5-NS	M5	0.8	5	27	—	2	1.5	BB-5	PPW-5	1 / 17.1	1	2.6
PSPS-6-3-S	PSPS-6-3-NS	M6	1	3	25	—	2.5	2	BB-6	PPW-6	8 / 26.4	1	3
PSPS-6-5-S	PSPS-6-5-NS	M6	1	5	30	—	2.5	2	BB-6	PPW-6	4.4 / 26.6	1	4
PSPS-8-3-S	PSPS-8-3-NS	M8	1.25	3	25	—	3.1	2.5	BB-8	PPW-8	14.7 / 27	1	6
PSPS-8-5-S	PSPS-8-5-NS	M8	1.25	5	27	—	3.1	2.5	BB-8	PPW-8	6.7 / 26.6	1	6.6
PSPS-10-5-S	PSPS-10-5-NS	M10	1.5	5	30	—	3.8	3	BB-8	PPW-10	8.2 / 45.7	1	11
PSPS-10-10-S	PSPS-10-10-NS	M10	1.5	10	43	30	3.8	3	BB-8	PPW-10	6.2 / 45.1	2	16.1
PSPS-12-5-S	PSPS-12-5-NS	M12	1.75	5	30	—	5.5	4	BB-10	PPW-12	18.2 / 49	1	15
PSPS-12-10-S	PSPS-12-10-NS	M12	1.75	10	43	35	5.5	4	BB-10	PPW-12	8.2 / 49.1	2	22.2
PSPS-12-15-S	PSPS-12-15-NS	M12	1.75	15	51	35	5.5	4	BB-10	PPW-12	7.5 / 48.9	2	26.2
PSPS-16-10-S	PSPS-16-10-NS	M16	2	10	57	35	8	5	BB-12	PPW-16	18.9 / 68.5	2	48.4
PSPS-16-15-S	PSPS-16-15-NS	M16	2	15	57	35	8	5	BB-12	PPW-16	14.4 / 68.6	2	49
PSPS-16-20-S	PSPS-16-20-NS	M16	2	20	65	35	8	5	BB-12	PPW-16	4.2 / 68.6	2	58.8
PSPS-3-1.5-Z	PSPS-3-1.5-NZ	M3	0.5	1.5	15	—	1.1	0.9	BB-4	—	1.1 / 3.42	1	0.5
PSPS-3-3-Z	PSPS-3-3-NZ	M3	0.5	3	15	—	1.1	0.9	BB-4	—	0.8 / 3.41	1	0.5
PSPS-4-2-Z	PSPS-4-2-NZ	M4	0.7	2	15	—	1.6	1.3	BB-4	—	6.1 / 13.8	1	0.7
PSPS-4-4-Z	PSPS-4-4-NZ	M4	0.7	4	24	—	1.6	1.3	BB-4	—	5.8 / 13.6	1	2.4
PSPS-5-3-Z	PSPS-5-3-NZ	M5	0.8	3	20	—	2	1.5	BB-5	PPW-5	6.8 / 22	1	2
PSPS-5-5-Z	PSPS-5-5-NZ	M5	0.8	5	27	—	2	1.5	BB-5	PPW-5	5.7 / 21.5	1	2.6
PSPS-6-3-Z	PSPS-6-3-NZ	M6	1	3	25	—	2.5	2	BB-6	PPW-6	15.8 / 35.6	1	3
PSPS-6-5-Z	PSPS-6-5-NZ	M6	1	5	30	—	2.5	2	BB-6	PPW-6	12.9 / 34.4	1	4
PSPS-8-3-Z	PSPS-8-3-NZ	M8	1.25	3	25	—	3.1	2.5	BB-8	PPW-8	21.9 / 36.3	1	6
PSPS-8-5-Z	PSPS-8-5-NZ	M8	1.25	5	27	—	3.1	2.5	BB-8	PPW-8	14.7 / 34.5	1	6.6
PSPS-10-5-Z	PSPS-10-5-NZ	M10	1.5	5	30	—	3.8	3	BB-8	PPW-10	24.5 / 58.6	1	11
PSPS-10-10-Z	PSPS-10-10-NZ	M10	1.5	10	43	30	3.8	3	BB-8	PPW-10	19.8 / 58.7	2	16.1
PSPS-12-5-Z	PSPS-12-5-NZ	M12	1.75	5	30	—	5.5	4	BB-10	PPW-12	34.9 / 63.6	1	15
PSPS-12-10-Z	PSPS-12-10-NZ	M12	1.75	10	43	35	5.5	4	BB-10	PPW-12	25.5 / 63.6	2	22.4
PSPS-12-15-Z	PSPS-12-15-NZ	M12	1.75	15	51	35	5.5	4	BB-10	PPW-12	20.1 / 63.7	2	26.1
PSPS-16-10-Z	PSPS-16-10-NZ	M16	2	10	57	35	8	5	BB-12	PPW-16	38.7 / 88.4	2	48.4
PSPS-16-15-Z	PSPS-16-15-NZ	M16	2	15	57	35	8	5	BB-12	PPW-16	33.9 / 88.1	2	48.7
PSPS-16-20-Z	PSPS-16-20-NZ	M16	2	20	65	35	8	5	BB-12	PPW-16	25.4 / 88.1	2	58.9


\*1: **PSPS-3-1.5** **PSPS-3-3** **PSPS-4-2** **PSPS-4-4** はマイナスドライバーをご使用ください。

 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	 ゆるみ止め 対応可・別料金	 レーザ刻印 対応不可
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------


- ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。
- **PSPS-NS** **PSPS-NZ** はピンがプラスチック製。ワークを傷つけません。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
- 品番の末尾記号により、ピン材質・荷重タイプが選択できます。

末尾記号	ピン材質	荷重タイプ
<b>S</b>	ステンレス	重荷重
<b>Z</b>	ステンレス	極重荷重
<b>NS</b>	プラスチック	重荷重
<b>NZ</b>	プラスチック	極重荷重

● 材質・仕上げ 		
	PSPS-S / PSPS-Z	PSPS-NS / PSPS-NZ
本体	SUS304相当	SUS304相当
六角穴付き止めねじ	SUSXM7	SUSXM7
ピン	SUS440C (硬度55 - 60HRC)	ポリアセタール (白)
スプリング	SUS631J1	SUS631J1
● 識別のため、六角穴部に色がついています。 <b>PSPS-S</b> <b>PSPS-NS</b> 赤色・ <b>PSPS-Z</b> <b>PSPS-NZ</b> 青色		

-  使用上の注意
- プランジャを接着剤などで固定して使用する場合は取り付け・取りはずしは、プランジャレンチ **[PPW]** を使用して、ピン側から行うことを推奨します。
- 六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

- 関連商品
- 受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **[BB]** をご使用ください。
- 
- ピン側からの取り付け・取りはずしができる専用のプランジャレンチ **[PPW]** があります。

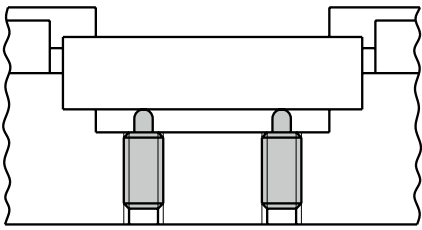- 使用例
- 製品押し出しに。
- 

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。
- PSPS-6-3-NS**
- 