


## ● 材質・仕上げ

		CLCA										RoHS	
本体		アルミニウム アルマイト処理(黒)											
パワークランパー用 センタリングガイドブッシュ	[CLGB]	ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)											
六角穴付きボルト		ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)											

- 空気圧クランプ式のパワークランパーのシリンダー部をクランプして機械・装置に取りつけることができます。
- パワークランパー用センタリングガイドブッシュ [CLGB] が付属しています。センタリングガイドブッシュを使用することで正確な位置決めが可能です。

品番	1	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	B	B <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	M	単位:mm	
															質量(g)	
CLCA-28		28	6.5	11	51.35	35	25.85	16	38	16	39	36	26	M8	100	
CLCA-40		40	8.5	13	61.35	39	29.35	21	48	21	54	51	38	M10	150	
CLCA-50		50	10.5	16	72.35	47	33.85	26	58	26	64	61	45	M12	250	

## ● 使用例

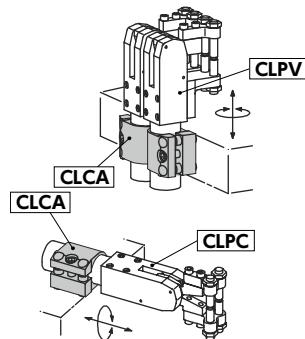

## ● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブッシュ [CLGB] があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**CLCA-28**

1