

● 材質・仕上げ




CLCV	
本体	アルミニウム アルマイト処理(黒)
パワークランパー用 センタリングガイドブッシュ CLGB	ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)



- パワークランパー - 空気圧クランプ式 - 垂直クランプ CLPV 用のカバーです。
- CLPV の背面を覆って、内部機構を汚れから保護します。
- 取り付け用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブッシュ CLGB が付属しています。

品番	1	A	A1	B	B1	B2	M	d1	d2	d3	d4	H	H1	h1	単位:mm	質量(g)
CLCV-32	32	22	76	17	5	M5	7	5.5	7	9	10	15.5	2.1	2.1	56	
CLCV-42	42	30	109	25	6.5	M6	9	6.5	9	11	12	20	2.1	2.1	104	
CLCV-52	52	37	131	30	7.5	M8	11	8.5	11	13	14	23	2.1	2.1	230	
CLCV-62	62	44	162	47	9	M10	13	10.5	13	16	16	27	3.1	3.1	639	

● 使用例

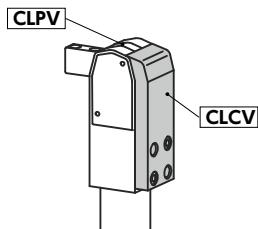

● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブッシュ CLGB があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CLCV-32

1