

● 材質・仕上げ



CLHB	
本体	ステンレス(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ
パワークランパー用 センタリングガイドブッシュ CLGB	ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)

- CLPV の本体に取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。

● 品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。

CLHB-***-1 1本取りつけタイプ


CLHB-***-2 2本取りつけタイプ

- CLHB-***-2 は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。

シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルト SCB-GB と SCBS-GB が適しています。

- 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブッシュ CLGB が付属しています。

● 使用例

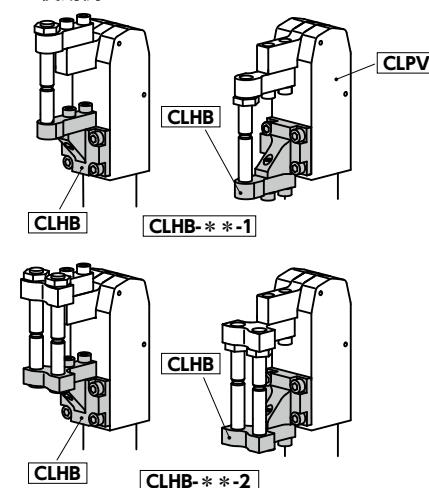

● 適用サイズ

品番	パワークランパー適用サイズ
CLHB-32	CLPV-20
CLHB-42	CLPV-32
CLHB-52	CLPV-40
CLHB-62	CLPV-50



品番	1	B	A	A1	B1	B2	C	C1	C2	d	M1	M2	L	H1	H2	単位:mm	質量(g)
CLHB-32-1	32	38	31.5	13	22	37	17	15	7	M8	M5	7.5	10	10	10	120	
CLHB-32-2	32	38	31.5	17	22	37	17	15	7	M8	M5	7.5	10	10	10	152	
CLHB-42-1	42	54.5	45.9	17	30	48.5	25	17.5	9	M10	M6	10	12	12	12	270	
CLHB-42-2	42	54.5	45.9	23	30	48.5	25	17.5	9	M10	M6	10	12	12	12	380	
CLHB-52-1	52	63	53	20	37	61	30	23.5	11	M12	M8	13.5	14	14	14	500	
CLHB-52-2	52	63	53	30	37	61	30	23.5	11	M12	M8	13.5	14	14	14	655	
CLHB-62-1	62	73.5	63.5	20	44	83.5	47	27	13	M12	M10	13.5	16	16	16	670	
CLHB-62-2	62	73.5	63.5	40	44	83.5	47	27	13	M12	M10	13.5	16	16	16	864	

● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブッシュ CLGB があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CLHB-32-1

1