


## ● 材質・仕上げ

CLHF		RoHS
本体	ステンレス(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ	
パワークランパー用 センタリングガイドブッシュ CLGB	ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)	
六角穴付きボルト	ステンレス 四三酸化鉄皮膜(黒)	

- CLPH の本体に取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
- CLHF を使用することで、クランプジョー CLJA は精密に位置決めできます。

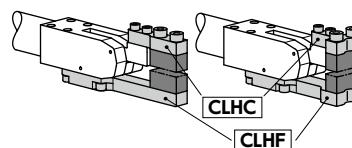



- 品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。

CLHF-\*\*-T —— T型タイプ  
CLHF-\*\*-I —— I型タイプ

- 取り付け用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブッシュ CLGB が付属しています。

品番	1	B	A	A1	A2	A3	B1	B2	B3	d1	d2	M1	M2	L1	L2	H	単位:mm	質量(g)
CLHF-32-T	32	98.5	34	53	—	30	22	17	9	7	M6	M5	18.5	8	10	150		
CLHF-32-I	32	115.5	34	53	17	15	22	—	9	7	M6	M5	18.5	8	10	150		
CLHF-42-T	42	140	51	74.4	—	40	30	23	11	9	M8	M6	23.5	8.5	14	400		
CLHF-42-I	42	163	51	74.4	23	19	30	—	11	9	M8	M6	23.5	8.5	14	370		
CLHF-52-T	52	168	62	88.5	—	50	37	30	13	11	M10	M8	28	12.5	16	900		
CLHF-52-I	52	198	62	88.5	30	20	37	—	13	11	M10	M8	28	12.5	16	720		
CLHF-62-T	62	192.5	71.5	102	—	60	44	40	13	13	M10	M10	28	12.5	18	1030		
CLHF-62-I	62	232.5	71.5	102	40	20	44	—	13	13	M10	M10	28	12.5	18	770		

## ● 使用例

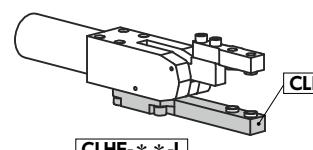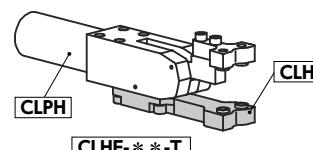

## ● 適用サイズ

品番	パワークランパー適用サイズ
CLHF-32	CLPH-20
CLHF-42	CLPH-32
CLHF-52	CLPH-40
CLHF-62	CLPH-50



## ● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイ  
ドブッシュ CLGB があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CLHF-32-T

1