


UDF アルミ取っ手

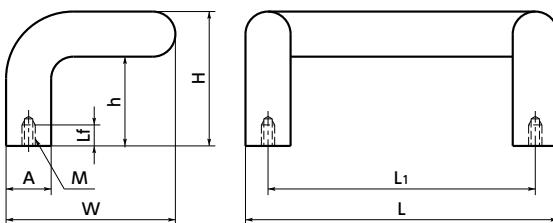

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UDF-20-200-BK

1 2

UDF-20-200-BK-P

1 2

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に[P]を追加してください。

- 円形断面のアルミ取っ手。
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
BL	バレル研磨
BK	静電塗装(つや消し黒)
SG	静電塗装(つや消しシルバー)

- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ

	UDF-BL	UDF-BK	UDF-SG
本体	アルミニウム合金 バレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消しシルバー)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

単位:mm

品番	A	L1	H	h	L	Lf	M	W	許容荷重 ^{*1} (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UDF-20-200	20	200	68	48	220	15	M8	115	1000	380	M8×16
UDF-20-300	20	300	68	48	320	15	M8	115	1000	455	M8×16
UDF-28-250	28	250	78	50	278	15	M10	134	1000	840	M10×16
UDF-28-350	28	350	78	50	378	15	M10	134	1000	1000	M10×16
UDF-28-500	28	500	78	50	528	15	M10	134	1000	1250	M10×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。