


UFAFS ステンレスキャビネットチューブラ取手

SUS ステンレス

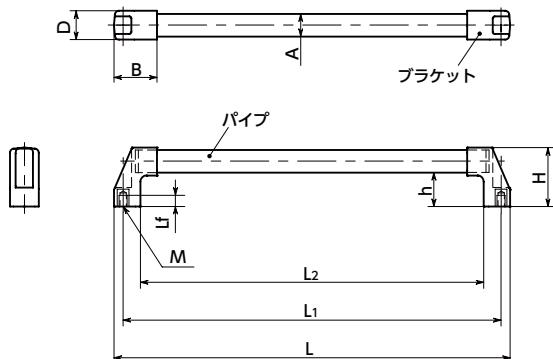

● 材質・仕上げ

	UFAFS	
パイプ	SUS304	
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	
ねじ部	黄銅	
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	

品番	A	L1	D	B	H	h	L	L2	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	単位:mm	
													ねじ付属サービス ねじサイズ	
UFAFS-30-300	30	300	38	57	78	45	324	254	17	M10	500	440	M10×16	
UFAFS-30-350	30	350	38	57	78	45	374	304	17	M10	500	483	M10×16	
UFAFS-30-400	30	400	38	57	78	45	424	354	17	M10	500	528	M10×16	
UFAFS-30-500	30	500	38	57	78	45	524	454	17	M10	500	650	M10×16	
UFAFS-30-600	30	600	38	57	78	45	624	554	17	M10	500	700	M10×16	
UFAFS-30-700	30	700	38	57	78	45	724	654	17	M10	500	832	M10×16	
UFAFS-30-1000	30	1000	38	57	78	45	1024	954	17	M10	500	969	M10×16	

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 取り付け寸法L1は、300mm～1000mmのワイドバリエーション。

- 中空パイプを使用。軽量です。

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UFAFS-30-300

UFAFS-30-300-P

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **-P** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

レーザ刻印
お問い合わせください