


UFC アルミキャビネットチューブラ取手

1mm指定可能

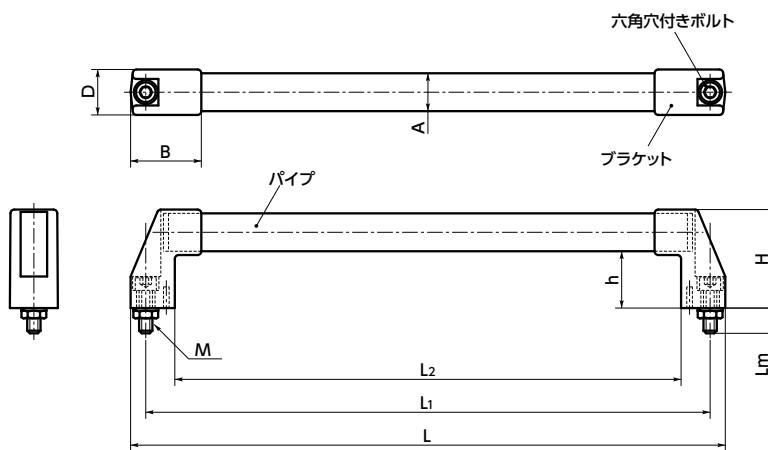

● 材質・仕上げ

	UFC-AL	UFC-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
六角穴付きボルト ¹	SUS304	SUS304
ナット ¹	SUS304	SUS304
座金 ¹	SUS304	SUS304



*1: 六角穴付きボルト・ナット・座金の材質を変更しました。

- 取り付け寸法L1は、180mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。

- 前面取りつけタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 全サイズに取り付け用の六角穴付きボルト(A=20: M8×25, A=30: M10×35)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。[標準品]にご希望のサイズがない場合は、[1mm指定]をご利用ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UFC-20-200-BK 標準品

商品記号

UFC-30-611-AL 1mm指定

商品記号

標準品は を表のL1から選択してください。

[1mm指定]は を表のL1から1mm単位で指定してください。

標準品寸法

品番	A	L1	D	B	H	h	L	L2	Lm	M	単位:mm	
											許容荷重 ¹ (N)	質量(g)
UFC-20-180	20	180	28	48	58	35	200	142	15.5	M8	500	157
UFC-20-200	20	200	28	48	58	35	220	162	15.5	M8	500	163
UFC-20-250	20	250	28	48	58	35	270	212	15.5	M8	500	178
UFC-20-300	20	300	28	48	58	35	320	262	15.5	M8	500	193
UFC-20-350	20	350	28	48	58	35	370	312	15.5	M8	500	208
UFC-20-400	20	400	28	48	58	35	420	362	15.5	M8	500	223
UFC-30-300	30	300	38	57	78	45	324	254	20.5	M10	500	295
UFC-30-350	30	350	38	57	78	45	374	304	20.5	M10	500	310
UFC-30-400	30	400	38	57	78	45	424	354	20.5	M10	500	330
UFC-30-500	30	500	38	57	78	45	524	454	20.5	M10	500	365
UFC-30-600	30	600	38	57	78	45	624	554	20.5	M10	500	400
UFC-30-700	30	700	38	57	78	45	724	654	20.5	M10	500	435
UFC-30-1000	30	1000	38	57	78	45	1024	954	20.5	M10	500	540

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定

1mm指定 品番	指定範囲L1±1(mm)							
	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-650	651-950
UFC-20-***-AL	●	●	●	●				
UFC-30-***-AL			●	●	●	●	●	●

● [UFC-AL](アルマイト処理)のみ1mm指定に対応しています。[UFC-BK](静電塗装)についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。

● L1以外の寸法・許容荷重は[標準品]を参照してください。


● 取り付け寸法L1の変更方法

- ご購入後に取り付け寸法L1を次の方法で変更することもできます。

- ①パイプからブラケットを取りはずします。手で簡単に取りはずすことができます。

- ②パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1-31mmとしてください。

- ③パイプをブラケットに取りつけて完了です。

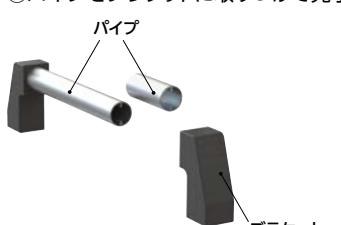

クリーン洗浄・クリーン梱包 P.1640

対応不可

レーザ刻印 P.1656

お問い合わせください