


UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取手

SUS ステンレス

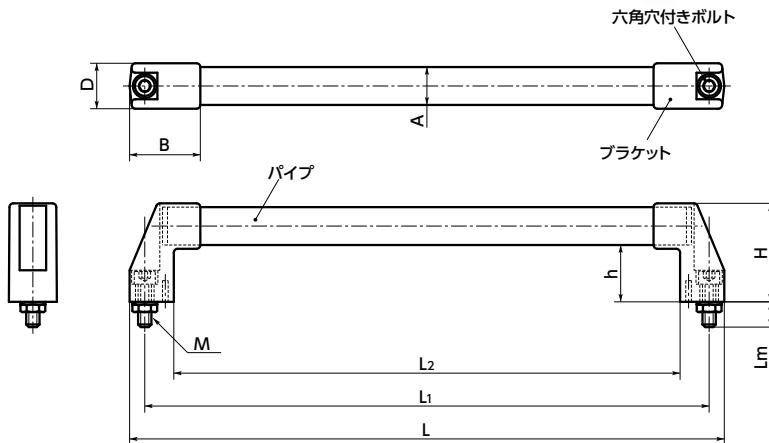

● 材質・仕上げ



UFCS

パイプ	SUS304
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304
ナット	SUS304
座金	SUS304

● 取りつけ寸法L₁は、180mm - 1000mmのワイドバリエーション。

- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。

- 前面取りつけタイプ。

- 中空パイプを使用。軽量です。

- 全商品に取り付け用の六角穴付きボルト(A=20 : M8×25, A=30 : M10×35)・ナット・座金が付属しています。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UFCS-30-300商品
記号

1

2

品番	A	L ₁	D	B	H	h	L	L ₂	Lm	M	許容荷重 ¹ (N)	質量(g)
UFC S-20-180	20	180	28	48	58	35	200	142	15.5	M8	500	220
UFC S-20-200	20	200	28	48	58	35	220	162	15.5	M8	500	233
UFC S-20-250	20	250	28	48	58	35	270	212	15.5	M8	500	266
UFC S-20-300	20	300	28	48	58	35	320	262	15.5	M8	500	299
UFC S-20-350	20	350	28	48	58	35	370	312	15.5	M8	500	332
UFC S-20-400	20	400	28	48	58	35	420	362	15.5	M8	500	365
UFC S-30-300	30	300	38	57	78	45	324	254	20.5	M10	500	500
UFC S-30-350	30	350	38	57	78	45	374	304	20.5	M10	500	550
UFC S-30-400	30	400	38	57	78	45	424	354	20.5	M10	500	600
UFC S-30-500	30	500	38	57	78	45	524	454	20.5	M10	500	700
UFC S-30-600	30	600	38	57	78	45	624	554	20.5	M10	500	800
UFC S-30-700	30	700	38	57	78	45	724	654	20.5	M10	500	900
UFC S-30-1000	30	1000	38	57	78	45	1024	954	20.5	M10	500	1150

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P. xxxx

対応不可

レーザ刻印 ➔ P. xxxx

お問い合わせください