


USP-A4-HD-E ステンレス取っ手 - ハイジエニックデザイン

SUS ステンレス

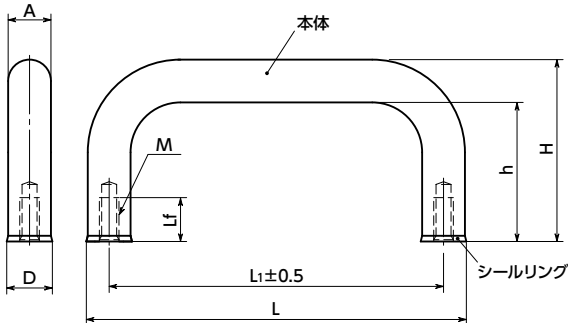

USP-A4-HD-E ショットブラスト

USP-A4-HP-HD-E 研磨

品番	A	L ₁	D	H	h	L	Lf min.	M	許容荷重*1 (N)	適用シールリング [FSRN-HD-E]	質量(g)
USP-12-125-A4-HD-E	12	125	12.8	51	39	137.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-E	170
USP-12-160-A4-HD-E	12	160	12.8	51	39	172.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-E	202
USP-12-200-A4-HD-E	12	200	12.8	51	39	212.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-E	240
USP-16-160-A4-HD-E	16	160	16.8	59	43	176.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-E	373
USP-16-200-A4-HD-E	16	200	16.8	59	43	216.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-E	435
USP-16-250-A4-HD-E	16	250	16.8	59	43	266.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-E	520
USP-20-200-A4-HD-E	20	200	20.8	85	65	220.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-E	700
USP-20-250-A4-HD-E	20	250	20.8	85	65	270.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-E	830
USP-20-300-A4-HD-E	20	300	20.8	85	65	320.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-E	950
USP-12-125-A4-HP-HD-E	12	125	12.8	51	39	137.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-E	170
USP-12-160-A4-HP-HD-E	12	160	12.8	51	39	172.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-E	202
USP-12-200-A4-HP-HD-E	12	200	12.8	51	39	212.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-E	240
USP-16-160-A4-HP-HD-E	16	160	16.8	59	43	176.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-E	373
USP-16-200-A4-HP-HD-E	16	200	16.8	59	43	216.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-E	435
USP-16-250-A4-HP-HD-E	16	250	16.8	59	43	266.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-E	520
USP-20-200-A4-HP-HD-E	20	200	20.8	85	65	220.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-E	700
USP-20-250-A4-HP-HD-E	20	250	20.8	85	65	270.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-E	830
USP-20-300-A4-HP-HD-E	20	300	20.8	85	65	320.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-E	950

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- ハイジエニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング [FSRN-HD-E] でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- **USP-A4-HP-HD-E** はEHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) やDGUV (ドイツ法定災害保険) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度: -40℃~120℃
- 商品記号により、表面処理が選択できます。

USP-A4-HD-E — ショットブラスト

USP-A4-HP-HD-E — 研磨

- 材質・仕上げ



	USP-A4-HD-E	USP-A4-HP-HD-E
本体	SUS316L ショットブラスト	SUS316L 研磨
シールリング	EPDM (水色) 硬度ショア A85±5	EPDM (水色) 硬度ショア A85±5



- 関連商品

シールリング [FSRN-HD-E] 単体での購入も可能です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

USP-12-125-A4-HP-HD-E

