


USP-A4-HD ステンレス取っ手 - ハイジエニックデザイン

SUS ステンレス

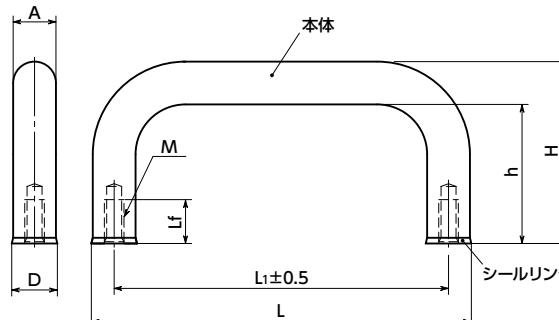

USP-A4-HD ショットブラスト USP-A4-HP-HD 研磨

品番①	A	L ₁	D	H	h	L	Lf min.	M	許容荷重 ^{※1} (N)	適用シールリング FSRN-HD	質量(g)	単位:mm	
												USP-A4-HD	USP-A4-HP-HD
USP-12-125-A4-HD	12	125	12.8	51	39	137.8	12	M5	1000	FSRN-12 - 8 - 2-HD	168		
USP-12-160-A4-HD	12	160	12.8	51	39	172.8	12	M5	1000	FSRN-12 - 8 - 2-HD	199		
USP-12-200-A4-HD	12	200	12.8	51	39	212.8	12	M5	1000	FSRN-12 - 8 - 2-HD	240		
USP-16-160-A4-HD	16	160	16.8	59	43	176.8	12	M6	1000	FSRN-16 - 12 - 2-HD	366		
USP-16-200-A4-HD	16	200	16.8	59	43	216.8	12	M6	1000	FSRN-16 - 12 - 2-HD	430		
USP-16-250-A4-HD	16	250	16.8	59	43	266.8	12	M6	1000	FSRN-16 - 12 - 2-HD	520		
USP-20-200-A4-HD	20	200	20.8	85	65	220.8	15	M8	1000	FSRN-20 - 16 - 2-HD	700		
USP-20-250-A4-HD	20	250	20.8	85	65	270.8	15	M8	1000	FSRN-20 - 16 - 2-HD	830		
USP-20-300-A4-HD	20	300	20.8	85	65	320.8	15	M8	1000	FSRN-20 - 16 - 2-HD	950		
USP-12-125-A4-HP-HD	12	125	12.8	51	39	137.8	12	M5	1000	FSRN-12 - 8 - 2-HD	168		
USP-12-160-A4-HP-HD	12	160	12.8	51	39	172.8	12	M5	1000	FSRN-12 - 8 - 2-HD	199		
USP-12-200-A4-HP-HD	12	200	12.8	51	39	212.8	12	M5	1000	FSRN-12 - 8 - 2-HD	240		
USP-16-160-A4-HP-HD	16	160	16.8	59	43	176.8	12	M6	1000	FSRN-16 - 12 - 2-HD	366		
USP-16-200-A4-HP-HD	16	200	16.8	59	43	216.8	12	M6	1000	FSRN-16 - 12 - 2-HD	430		
USP-16-250-A4-HP-HD	16	250	16.8	59	43	266.8	12	M6	1000	FSRN-16 - 12 - 2-HD	520		
USP-20-200-A4-HP-HD	20	200	20.8	85	65	220.8	15	M8	1000	FSRN-20 - 16 - 2-HD	700		
USP-20-250-A4-HP-HD	20	250	20.8	85	65	270.8	15	M8	1000	FSRN-20 - 16 - 2-HD	830		
USP-20-300-A4-HP-HD	20	300	20.8	85	65	320.8	15	M8	1000	FSRN-20 - 16 - 2-HD	950		

※1: 人の手で使用する許容荷重です。

- ハイジエニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング [FSRN-HD] でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。

- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- [USP-A4-HP-HD] はEHEDG(欧洲衛生工学・設計グループ)やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度: -25°C ~ 150°C
- 商品記号により、表面処理が選択できます。

USP-A4-HD ショットブラスト

USP-A4-HP-HD 研磨



● 材質・仕上げ

	USP-A4-HD	USP-A4-HP-HD	RoHS
本体	SUS316L ショットブラスト	SUS316L 研磨	
シールリング	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5	

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

レーザ刻印
対応不可

● 関連商品

シールリング [FSRN-HD] 単体での購入も可能です。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

USP-12-125-A4-HP-HD

①