



| 品番 | M | Lf min. | H | h | A | A1 | B | B1 | D | D1 | L | l min. | 質量(g) |
|-----------------------|-----|---------|----|----|----|----|------|----|------|----|------|--------|-------|
| UXAFS-30-300-MT-T-HD | M10 | 20 | 84 | 60 | 30 | 46 | 27.5 | 5 | 46.6 | 42 | 300 | 70 | 1687 |
| UXAFS-30-400-MT-T-HD | M10 | 20 | 84 | 60 | 30 | 46 | 27.5 | 5 | 46.6 | 42 | 400 | 70 | 1793 |
| UXAFS-30-500-MT-T-HD | M10 | 20 | 84 | 60 | 30 | 46 | 27.5 | 5 | 46.6 | 42 | 500 | 70 | 1900 |
| UXAFS-30-600-MT-T-HD | M10 | 20 | 84 | 60 | 30 | 46 | 27.5 | 5 | 46.6 | 42 | 600 | 70 | 2005 |
| UXAFS-40-400-MT-T-HD | M12 | 25 | 99 | 70 | 40 | 56 | 30 | 5 | 56.8 | 50 | 400 | 70 | 2802 |
| UXAFS-40-600-MT-T-HD | M12 | 25 | 99 | 70 | 40 | 56 | 30 | 5 | 56.8 | 50 | 600 | 70 | 3089 |
| UXAFS-40-800-MT-T-HD | M12 | 25 | 99 | 70 | 40 | 56 | 30 | 5 | 56.8 | 50 | 800 | 70 | 3376 |
| UXAFS-40-1000-MT-T-HD | M12 | 25 | 99 | 70 | 40 | 56 | 30 | 5 | 56.8 | 50 | 1000 | 70 | 3662 |

● ブラケット設置面の加工

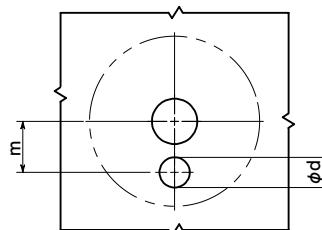

● 使用例

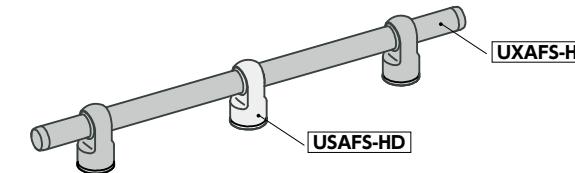

⚠ 使用上の注意

ブラケットの設置位置はパイプ端面からの距離が寸法を下回らないようにご注意ください。

| 品番 | d*1 | m |
|-----------------------|-----|------|
| UXAFS-30-300-MT-T-HD | 8 | 13.5 |
| UXAFS-30-400-MT-T-HD | 8 | 13.5 |
| UXAFS-30-500-MT-T-HD | 8 | 13.5 |
| UXAFS-30-600-MT-T-HD | 8 | 13.5 |
| UXAFS-40-400-MT-T-HD | 8 | 18.5 |
| UXAFS-40-600-MT-T-HD | 8 | 18.5 |
| UXAFS-40-800-MT-T-HD | 8 | 18.5 |
| UXAFS-40-1000-MT-T-HD | 8 | 18.5 |

*1: グラブスクリューの操作用の穴です。



- ハイジエニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
- 取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
- ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。
- 取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケット **USAFS-HD** を追加することが可能です。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度: -20°C~110°C

● 材質・仕上げ

| | UXAFS-HD | RoHS |
|------------|----------------------|------|
| パイプ | SUS304相当 ショットブラスト | |
| ブラケット | SUS304相当 ショットブラスト | |
| シールリング | TPU(青) 硬度ショアA95±5 | |
| ワイパー | TPU(青) 硬度ショアA95±5 | |
| クランピングウェッジ | 黄銅 | |
| グラブスクリュー | ステンレス | |

● 関連商品

専用のブラケット **USAFS-HD** があります。



1

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UXAFS-30-300-MT-T-HD