


SGTS-SCPS-KR スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

SUS ステンレス

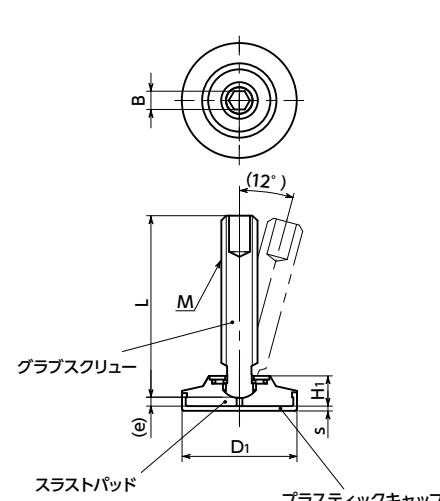

● 材質・仕上げ



SGTS-SCPS-KR	
グラブスクリュー	SUS304相当
スラストパッド	SUS304相当
プラスティックキャップ	硬度ショアA75

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- 大径/パッドにより面圧を低減します。
- 滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。
- グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

⚠ 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

寸法

品番	M(並目)		D ₁	H ₁	e	B	s	質量(g)	単位:mm									
	ねじの呼び	ピッチ																
SGTS-M12-SCPS50-KR	M12	1.75	50	11.5	3.7	6	2	147 - 183										
SGTS-M16-SCPS50-KR	M16	2	50	13.5	4	8	2	195 - 273										
SGTS-M16-SCPS60-KR	M16	2	60	13.5	4	8	2	273 - 351										
SGTS-M16-SCPS80-KR	M16	2	80	18	8	8	2.5	500 - 578										
SGTS-M16-SCPS100-KR	M16	2	100	20	11	8	3	855 - 933										
SGTS-M20-SCPS60-KR	M20	2.5	60	15.5	4.3	10	2	355 - 498										
SGTS-M20-SCPS80-KR	M20	2.5	80	20	8.3	10	2.5	587 - 730										
SGTS-M20-SCPS100-KR	M20	2.5	100	22	11.3	10	3	946 - 1089										

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応可・別料金

ねじ長さ

品番	L(mm)									
	50	60	65	70	75	80	90	100	125	150
SGTS-M12-SCPS50-KR	●	●	●	●		●		●		
SGTS-M16-SCPS50-KR		●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M16-SCPS60-KR		●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M16-SCPS80-KR		●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M16-SCPS100-KR		●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGTS-M20-SCPS60-KR						●	●	●	●	●
SGTS-M20-SCPS80-KR						●	●	●	●	●
SGTS-M20-SCPS100-KR						●	●	●	●	●

● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッド
は単体でもご注文いただけます。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGTS-M16-80-SCPS50-KR

1 2 1

グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。

2 ねじ長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。