


SGBS-SBP/SGBS-SBPS

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ポールポイントタイプ

SUS ステンレス

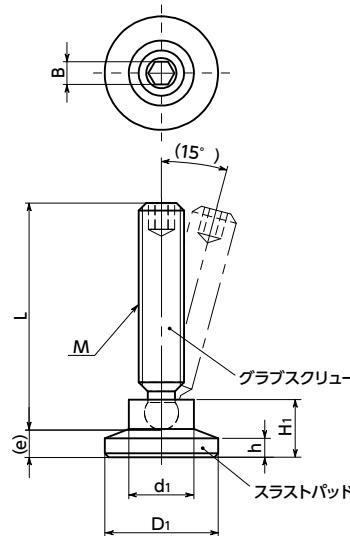

● 材質・仕上げ

	SGBS-SBP プラスティック製スラストパッド	SGBS-SBPS ステンレス製スラストパッド
グラブスクリュー	SUS303	SUS303
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)	SUS303
Oリング	-	フッ素ゴム



- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- **SGBS-SBP** のパッドはプラスチック製のため、ワークを傷つけません。
- **SGBS-SBPS** はグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGBS-M6-30-SBPS25

グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。

ねじ長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。

● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でも注文いただけます。

SGBS-SBP

ねじ長さ

SGBS-SBP プラスティック製スラストパッド **SGBS-SBPS** ステンレス製スラストパッド

品番	L (mm) ②	スラストパッド 単体品番						
		25	30	40	50	63	80	100
SGBS-M6-SBP15		●	●	●	●			
SGBS-M6-SBP18		●	●	●	●			
SGBS-M6-SBP21		●	●	●	●			
SGBS-M6-SBP25		●	●	●	●			
SGBS-M6-SBP32		●	●	●	●			
SGBS-M8-SBP15	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBP18	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBP21	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBP25	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBP32	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBP40	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBP50	●		●	●	●	●		
SGBS-M10-SBP18		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBP21		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBP25		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBP32		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBP40		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBP50		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M12-SBP21		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M12-SBP25		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M12-SBP32		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M12-SBP40		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M12-SBP50		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M6-SBPS21		●	●	●	●			
SGBS-M6-SBPS25		●	●	●	●			
SGBS-M6-SBPS32		●	●	●	●			
SGBS-M8-SBPS21	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBPS25	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBPS32	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBPS40	●		●	●	●	●		
SGBS-M8-SBPS50	●		●	●	●	●		
SGBS-M10-SBPS21		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBPS25		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBPS32		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBPS40		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M10-SBPS50		●	●	●	●	●	●	
SGBS-M12-SBPS21		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M12-SBPS25		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M12-SBPS32		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M12-SBPS40		●	●	●	●	●	●	●
SGBS-M12-SBPS50		●	●	●	●	●	●	●


グラブスクリュー 単体品番	L (mm)	スラストパッド 単体品番						
		25	30	40	50	63	80	100
SGBS-M6		●		●	●			
SGBS-M8	●		●	●	●	●		
SGBS-M10			●	●	●	●	●	
SGBS-M12		●		●	●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応可・別料金

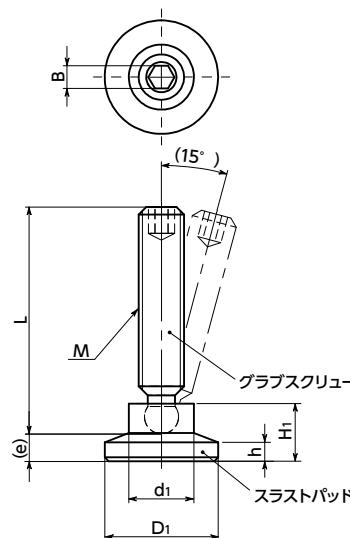

● 材質・仕上げ

	SGB-SBP	RoHS
グラブスクリュー	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)	



- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- パッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約15°まで傾けます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

寸法

品番	M(並目)		D1	d1	B	H1	h	e	質量(g)	単位:mm
	ねじの呼び	ピッチ								
SGB-M6-SBP15	M6	1	15	8.6	3	7.6	2.5	3.6	7.6 - 12	
SGB-M6-SBP18	M6	1	18	10.8	3	9.2	2.5	5.2	8.6 - 13	
SGB-M6-SBP21	M6	1	21	12.8	3	10	3	6	9.6 - 14	
SGB-M6-SBP25	M6	1	25	13	3	10.5	3	6.5	11.6 - 16	
SGB-M6-SBP32	M6	1	32	14	3	11	3	7	13.6 - 18	
SGB-M8-SBP15	M8	1.25	15	8.6	4	7.6	2.5	2.5	10 - 20	
SGB-M8-SBP18	M8	1.25	18	10.8	4	9.2	2.5	4.2	11 - 21	
SGB-M8-SBP21	M8	1.25	21	12.8	4	10	3	5	12 - 22	
SGB-M8-SBP25	M8	1.25	25	13	4	10.5	3	5.5	14 - 24	
SGB-M8-SBP32	M8	1.25	32	14	4	11	3	6	16 - 26	
SGB-M8-SBP40	M8	1.25	40	16	4	13	4	8	20 - 30	
SGB-M8-SBP50	M8	1.25	50	16	4	15.5	4	10.4	24 - 34	
SGB-M10-SBP18	M10	1.5	18	10.8	5	9.2	2.5	3.8	18 - 39	
SGB-M10-SBP21	M10	1.5	21	12.8	5	10	3	4.3	19 - 40	
SGB-M10-SBP25	M10	1.5	25	13	5	10.5	3	4.6	21 - 42	
SGB-M10-SBP32	M10	1.5	32	14	5	11	3	5	23 - 44	
SGB-M10-SBP40	M10	1.5	40	16	5	13	4	7	27 - 48	
SGB-M10-SBP50	M10	1.5	50	16	5	15.5	4	9.3	31 - 52	
SGB-M12-SBP21	M12	1.75	21	12.8	6	10	3	3.4	28 - 71	
SGB-M12-SBP25	M12	1.75	25	13	6	10.5	3	3.6	30 - 73	
SGB-M12-SBP32	M12	1.75	32	14	6	11	3	4.2	32 - 75	
SGB-M12-SBP40	M12	1.75	40	16	6	13	4	6.2	36 - 79	
SGB-M12-SBP50	M12	1.75	50	16	6	15.5	4	8.7	40 - 83	

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可ねじ組み合わせ
対応可・別料金ねじカット
対応不可ゆるみ止め
対応可・別料金

ねじ長さ

品番	L(mm) ◀2								スラストパッド 単体品番
	25	30	40	50	63	80	100		
SGB-M6-SBP15		●		●	●				SBP-15-M6
SGB-M6-SBP18		●		●	●				SBP-18-M6
SGB-M6-SBP21		●		●	●				SBP-21-M6
SGB-M6-SBP25		●		●	●				SBP-25-M6
SGB-M6-SBP32	●		●	●	●				SBP-32-M6
SGB-M8-SBP15	●		●	●	●				SBP-15-M8
SGB-M8-SBP18	●		●	●	●				SBP-18-M8
SGB-M8-SBP21	●		●	●	●				SBP-21-M8
SGB-M8-SBP25	●		●	●	●				SBP-25-M8
SGB-M8-SBP32	●		●	●	●				SBP-32-M8
SGB-M8-SBP40	●		●	●	●				SBP-40-M8
SGB-M8-SBP50	●		●	●	●				SBP-50-M8
SGB-M10-SBP18		●		●	●				SBP-18-M10
SGB-M10-SBP21		●		●	●				SBP-21-M10
SGB-M10-SBP25		●		●	●				SBP-25-M10
SGB-M10-SBP32		●		●	●				SBP-32-M10
SGB-M10-SBP40		●		●	●				SBP-40-M10
SGB-M10-SBP50		●		●	●				SBP-50-M10
SGB-M12-SBP21		●		●	●				SBP-21-M12
SGB-M12-SBP25		●		●	●				SBP-25-M12
SGB-M12-SBP32		●		●	●				SBP-32-M12
SGB-M12-SBP40		●		●	●				SBP-40-M12
SGB-M12-SBP50		●		●	●				SBP-50-M12

グラブ スクリュー 単体品番	L(mm) ◀2							
	25	30	40	50	63	80	100	
SGB-M6		●		●	●			
SGB-M8	●		●	●	●			
SGB-M10		●		●	●	●		
SGB-M12		●		●	●	●	●	

● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッド
は単体でもご注文いただけます。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGB-M6-30-SBP15

◀1 ▶2 ▶1

グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。
◀2 ねじ長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。