
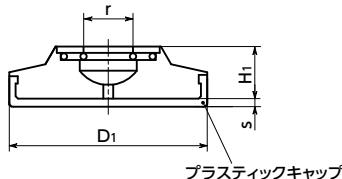


SCPS-KR スラストパッド

SUS ステンレス

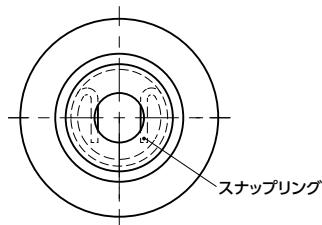

● 材質・仕上げ

**SCPS-KR**

スラストパッド	SUS304相当
プラスティックキャップ	TPE(黒) 硬度ショアA75



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリュー【SGTS】を別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾けます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- 大径パッドにより面圧を低減します。
- 滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品【SGTS-SCPS-KR】もあります。

⚠ 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

単位:mm

品番	D1	r	H1	s	適用グラブスクリュー	質量(g)
SCPS-50-M12-KR	50	9.2	11.5	2	SGTS-M12	118
SCPS-50-M16-KR	50	12.5	13.5	2	SGTS-M16	122
SCPS-60-M16-KR	60	12.5	13.5	2	SGTS-M16	200
SCPS-60-M20-KR	60	16.5	15.5	2	SGTS-M20	206
SCPS-80-M16-KR	80	12.5	18	2.5	SGTS-M16	427
SCPS-80-M20-KR	80	16.5	20	2.5	SGTS-M20	438
SCPS-100-M16-KR	100	12.5	20	3	SGTS-M16	782
SCPS-100-M20-KR	100	16.5	22	3	SGTS-M20	797

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCPS-50-M16-KR

1

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可