




SPC-N/SPC-W 樹脂六角ナット・ワッシャ(PC)


[SPC-N]

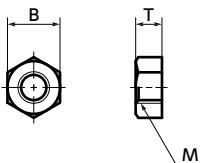

[SPC-N]



[SPC-W]

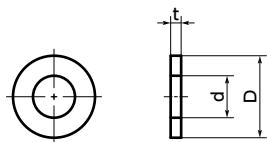

● 材質・仕上げ



SPC-N / SPC-W

本体 PC(ポリカーボネート)(透明)

耐熱温度*1 115°C

- PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➔ P.xxxx

● 用途

電気・電子機器/自動車

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

SPC-N 六角ナット

単位:mm

品番	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	B	T	質量(g)	1袋 入り数
SPC-M2-N	M2	0.4	4	1.6	0.019	50
SPC-M2.6-N	M2.6	0.45	5	2	0.043	50
SPC-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.052	50
SPC-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.12	50
SPC-M5-N	M5	0.8	8	4	0.18	50
SPC-M6-N	M6	1	10	5	0.37	20
SPC-M8-N	M8	1.25	13	6.5	0.37	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SPC-W ワッシャ

単位:mm

品番	d	D	t	呼び	質量(g)	1袋 入り数
SPC-2-W	2.1	4	0.5	2	0.0055	100
SPC-2.6-W	2.7	6	0.5	2.6	0.01	100
SPC-3-W	3.3	8	0.8	3	0.04	100
SPC-4-W	4.5	10	0.8	4	0.06	100
SPC-5-W	5.5	12	0.8	5	0.086	100
SPC-6-W	6.5	13	1	6	0.12	50
SPC-8-W	8.5	18	1.6	8	0.33	50

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC-M4-N



1 バラ売り ➔ P.XXXX

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.XXXX

ねじカット ➔ P.XXXX

ゆるみ止め ➔ P.XXXX

脱落防止加工 ➔ P.XXXX

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応不可