


NSC セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

SUS ステンレス

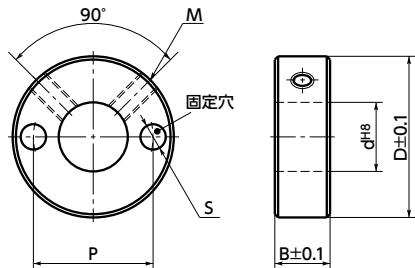

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NSC-12-12-SP2

● 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取り付けが可能です。

● シャフトへの締結はセットスクリューで行います。

● 材質・仕上げ

	NSC-CP2	NSC-MP2	NSC-SP2
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C 無電解ニッケルメッキ	SUS304
六角穴付き 止めねじ	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7	SUSXM7

RoHS

NSC-CP2 スティール製、四三酸化鉄皮膜

NSC-MP2 スティール製、無電解ニッケルメッキ

NSC-SP2 ステンレス製


単位:mm

品番①	品番②	品番③	d	B	D	S	P	M(並目)*1	質量(g)
NSC-3-6-CP2	NSC-3-6-MP2	NSC-3-6-SP2	3	6	17	3.4	11	M3	9
NSC-4-6-CP2	NSC-4-6-MP2	NSC-4-6-SP2	4	6	18	3.4	12	M3	10
NSC-5-10-CP2	NSC-5-10-MP2	NSC-5-10-SP2	5	10	22	4.5	15	M4	25
NSC-6-10-CP2	NSC-6-10-MP2	NSC-6-10-SP2	6	10	22	4.5	15	M4	24
NSC-8-10-CP2	NSC-8-10-MP2	NSC-8-10-SP2	8	10	24	4.5	17	M4	28
NSC-10-10-CP2	NSC-10-10-MP2	NSC-10-10-SP2	10	10	26	4.5	19	M4	31
NSC-12-12-CP2	NSC-12-12-MP2	NSC-12-12-SP2	12	12	32	5.5	23	M5	57
NSC-13-12-CP2	NSC-13-12-MP2	NSC-13-12-SP2	13	12	33	5.5	24	M5	61
NSC-15-12-CP2	NSC-15-12-MP2	NSC-15-12-SP2	15	12	35	5.5	26	M5	65
NSC-16-12-CP2	NSC-16-12-MP2	NSC-16-12-SP2	16	12	40	6.6	28	M6	88
NSC-20-12-CP2	NSC-20-12-MP2	NSC-20-12-SP2	20	12	44	6.6	32	M6	102
NSC-25-15-CP2	NSC-25-15-MP2	NSC-25-15-SP2	25	15	50	6.6	37	M8	160
NSC-30-15-CP2	NSC-30-15-MP2	NSC-30-15-SP2	30	15	55	6.6	42	M8	177
NSC-35-15-CP2	NSC-35-15-MP2	NSC-35-15-SP2	35	15	60	6.6	47	M8	203
NSC-40-20-CP2	NSC-40-20-MP2	NSC-40-20-SP2	40	20	70	9	55	M10	375
NSC-50-25-CP2	NSC-50-25-MP2	NSC-50-25-SP2	50	25	86	11	68	M10	698

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。

*1: d寸法が5以下の場合には1ヶ所です。

● 使用例

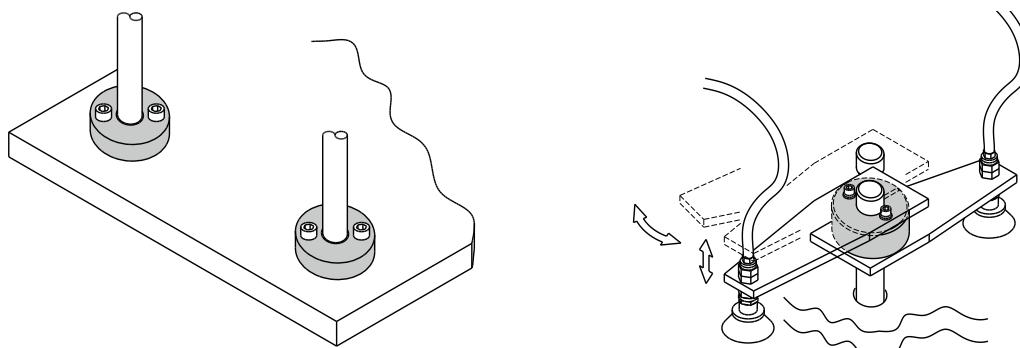

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
お問い合わせください

ねじカット → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金