


NSCS-CN2 セットカラー - 固定穴(めねじ)つき - スティール(四三酸化鉄皮膜)製 - クランピングタイプ

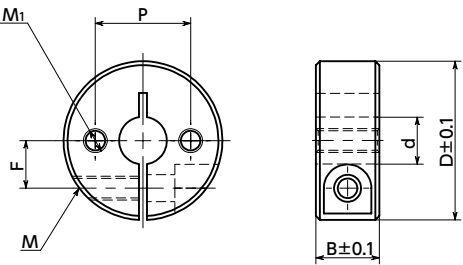

● 材質・仕上げ 

	NSCS-CN2
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)

- 固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取り付けが可能です。
- クランピングタイプ。取り付け・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取り付け・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。



単位: mm

品番 	d	B	D	F	P	M(並目)*1	M1(並目)*2		質量(g)
							ねじの呼び	ピッチ	
NSCS-6-8-CN2	6	8	20	6	12	M3	M3	0.5	15
NSCS-6-10-CN2	6	10	20	6	13	M4	M3	0.5	20
NSCS-8-8-CN2	8	8	25	8	14	M3	M3	0.5	24
NSCS-8-10-CN2	8	10	25	8	18	M4	M4	0.7	30
NSCS-8-12-CN2	8	12	28	8.5	18	M5	M5	0.8	45
NSCS-8-15-CN2	8	15	30	9.5	20	M6	M5	0.8	65
NSCS-10-10-CN2	10	10	30	9	20	M4	M5	0.8	41
NSCS-10-12-CN2	10	12	30	9	20	M5	M5	0.8	50
NSCS-10-15-CN2	10	15	35	10	24	M6	M6	1.0	87
NSCS-12-10-CN2	12	10	30	10	22	M4	M5	0.8	40
NSCS-12-12-CN2	12	12	30	10	22	M5	M5	0.8	48
NSCS-12-15-CN2	12	15	35	11	24	M6	M6	1.0	85
NSCS-13-10-CN2	13	10	30	10	22	M4	M4	0.7	39
NSCS-13-15-CN2	13	15	35	11	24	M6	M6	1.0	82
NSCS-15-10-CN2	15	10	32	11	23	M4	M4	0.7	44
NSCS-15-12-CN2	15	12	35	12	26	M5	M5	0.8	65
NSCS-15-15-CN2	15	15	40	13	28	M6	M6	1.0	112
NSCS-16-10-CN2	16	10	35	12	24	M4	M4	0.7	53
NSCS-16-12-CN2	16	12	35	12	26	M5	M5	0.8	63
NSCS-16-15-CN2	16	15	40	13	28	M6	M6	1.0	108
NSCS-20-10-CN2	20	10	40	14	28	M4	M4	0.7	66
NSCS-20-12-CN2	20	12	40	14	30	M5	M5	0.8	78
NSCS-20-15-CN2	20	15	45	15	34	M6	M6	1.0	131
NSCS-25-12-CN2	25	12	45	17	36	M5	M5	0.8	92
NSCS-25-15-CN2	25	15	50	18	38	M6	M6	1.0	156
NSCS-30-15-CN2	30	15	55	20	44	M6	M6	1.0	175
NSCS-35-15-CN2	35	15	60	23	48	M6	M6	1.0	198
NSCS-40-18-CN2	40	18	70	26	56	M8	M8	1.25	334
NSCS-50-22-CN2	50	22	85	32	68	M10	M10	1.5	583

*1: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*2: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NSCS-6-8-CN2



 クリーン洗浄・クリーン梱包	 ねじカット	 ゆるみ止め	 レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金