




# SNPI3S-SUC

座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用)

スペース

簡単作業

SUS ステンレス

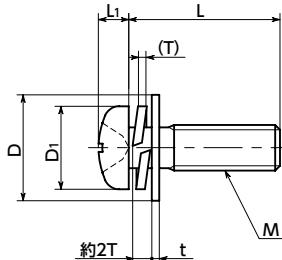

## ● 材質・仕上げ

RoHS

SNPI3S-SUC	
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ねじ本体強度区分	A2-50
平座金	SUS304
ばね座金	SUS304

- ステンレス製の薄板固定用座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。

- ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)

- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。

- 通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることで薄板の締結を可能にしています。締結可能な板厚は通常の座金組込みねじの半分以下です。\*1

\*1: 締結可能な板厚は寸法表の「締結可能最小板厚」をご参照ください。

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

## ● 用途

外装パネル/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械  
機器・装置の省スペース化

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	D	L1	t	T (約)	十字穴の番号	締結可能最小板厚	質量(g)	単位:mm 1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SNPI3S-M3-SUC	M3	0.5	6 8 10 12 16	5.5	8	2	0.5	0.7	2	0.9	0.7 - 1.1	50
SNPI3S-M4-SUC	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	7	10	2.6	0.8	1	2	1.3	1.4 - 2.5	50
SNPI3S-M5-SUC	M5	0.8	8 10 12 16 20	9	12	3.3	0.8	1.3	2	1.7	2.9 - 4.4	20
SNPI3S-M6-SUC	M6	1	10 12 16 20 25	10.5	13	3.9	1	1.5	3	1.8	5.9 - 8.5	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはパラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SNPI3S-M3 - 8 - SUC**

①

②

③

1 パラ売り

クリーン洗浄・クリーン梱包

ねじカット

ゆるみ止め

脱落防止加工

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

対応可・別料金

対応不可