
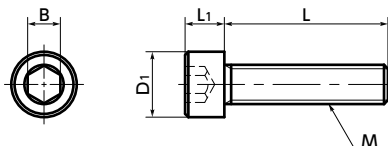


SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)かじり・焼きつき防止 **SUS** ステンレス

● 締めつけ特性(参考)

品番: SNSS-M5 - 25-MO

→ P.xxxx

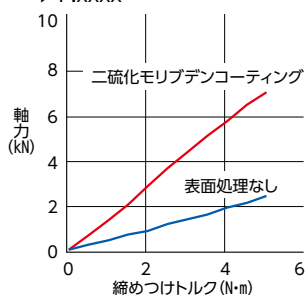

- 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料 (JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

● 用途

かじり・焼きつき防止

FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

● 材質・仕上げ



	SNSS-MO
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 二硫化モリブデンコーティング
強度区分	A2-70

単位: mm

品番	M(並目) ねじの呼び 1	ピッチ	L 2										D1	L1	B	質量 (g)	1袋 入り数
SNSS-M3-MO	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	10
SNSS-M4-MO	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5 - 3.2	10
SNSS-M5-MO	M5	0.8			8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	2.5 - 4.8	10
SNSS-M6-MO	M6	1				10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.7 - 8.3	10
SNSS-M8-MO	M8	1.25						16	20	25	30	35	13	8	6	12 - 19	10
SNSS-M10-MO	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	23 - 33	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5-16-MO

商品 記号	1	2	商品 記号
----------	----------	----------	----------

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	お問い合わせください