


# SSC-SNHL 六角脱着防止ねじ(SUS316L)



耐熱
 耐薬品
 非磁性
 SUS ステンレス

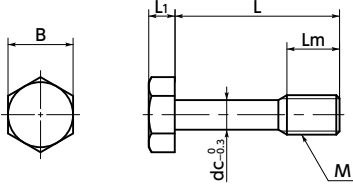


## ● 材質・仕上げ



	<b>SSC-SNHL</b>
本体	SUS316L
強度区分	A4-50

## ● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SNHL** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SNHL** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SNHL** がカバーから抜け落ちることはありません。

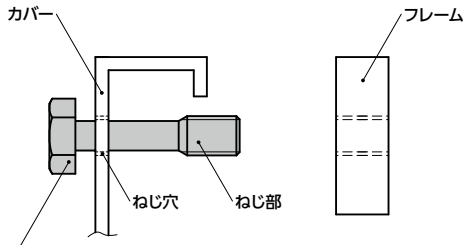

**SSC-SNHL** 六角脱着防止ねじ

## ⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。

## ● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定  
 CEマーキング対応  
 工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位：mm

品番 <span style="color:red">①</span>	M(並目)		L <span style="color:red">②</span>								Lm	B	L1	dc	質量(g)	
	ねじの呼び	ピッチ														
<b>SSC-SNHL-M3</b>	M3	0.5	8	10	12	16					4	5.5	2	2.2	0.8 - 1.1	
<b>SSC-SNHL-M4</b>	M4	0.7		10	12	16	20				5	7	2.8	3	1.7 - 2.5	
<b>SSC-SNHL-M5</b>	M5	0.8			12	16	20	25			6	8	3.5	3.9	3 - 4.7	
<b>SSC-SNHL-M6</b>	M6	1			12	16	20	25	30		8	10	4	4.5	4.9 - 8.1	
<b>SSC-SNHL-M8</b>	M8	1.25				16	20	25	30	35	40	10	13	5.5	6.3	11 - 20

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SSC-SNHL-M5-20

①

②

バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱着防止加工 脱着防止加工済み
------------------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------------