

- ウレタンつきストッパボルト **NSBUH** を組み込んだリニアガイド用ストッパ。
- ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
- ストップボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。
- 対応レールサイズは 15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きボルトが付属しています。
- 用途
 - 金属同士の衝撃音を緩和
 - テーブルの位置調整
 - テーブルの抜け止めや落下防止
 - 緊急停止時のストッパ

*: 取り付け面からテーブル上面までの距離をもとにA寸法を確認し、選定してください。


● 材質・仕上げ



NLSCN-U	
本体	SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ウレタン	ウレタン(黒) 硬度ショアA90
ウレタンつきストッパボルト NSBUH	S45C 無電解ニッケルメッキ
ストッパボルト	
ロックナット	SUS304

品番	W	H	A	B	J	P	T	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	D	L	L ₂	六角穴付きボルト	質量(g)
NLSCN-01-U	50	30	23.5	12	18	35	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×16	102.6
NLSCN-02-U	50	38	31.5	12	18	35	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×16	115.8
NLSCN-03-U	50	43	35.5	12	18	35	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×16	124.5
NLSCN-04-U	50	35	27.5	12	20	35	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×16	124.4
NLSCN-05-U	50	43	35.5	12	20	35	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×16	140
NLSCN-06-U	50	45	37.5	12	20	35	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×16	143.6
NLSCN-07-U	50	40	32.5	16	20	35	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×20	183.7
NLSCN-08-U	50	48	40.5	16	20	35	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×20	202.9
NLSCN-09-U	50	51	43.5	16	20	35	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×20	210.8
NLSCN-10-U	65	57	49.5	16	24	45	16	M8	1.0	9	68	53	M8×20	275.6
NLSCN-11-U	65	63	55.5	16	24	45	16	M8	1.0	9	68	53	M8×20	292.5

● 使用例

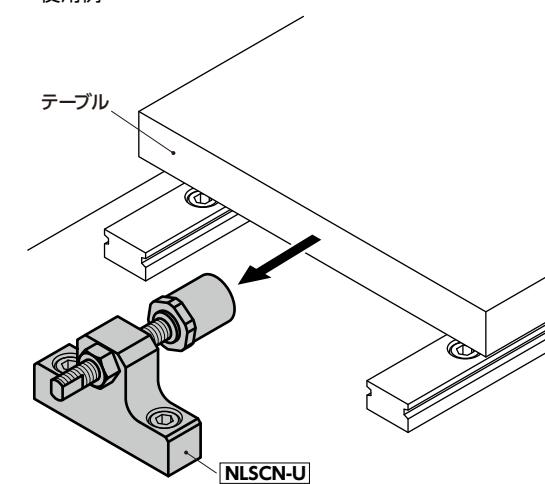

● 関連商品

交換用のウレタンつきストッパボルト
NSBUH があります。



交換用のウレタン **NSBUH-U** があり
ます。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSCN-03-U

1

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金